


E10718



コネクタ(ソケット)
ADOAH042VAS0005A04

廃止品 - 参考資料

代替品: EVC008
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

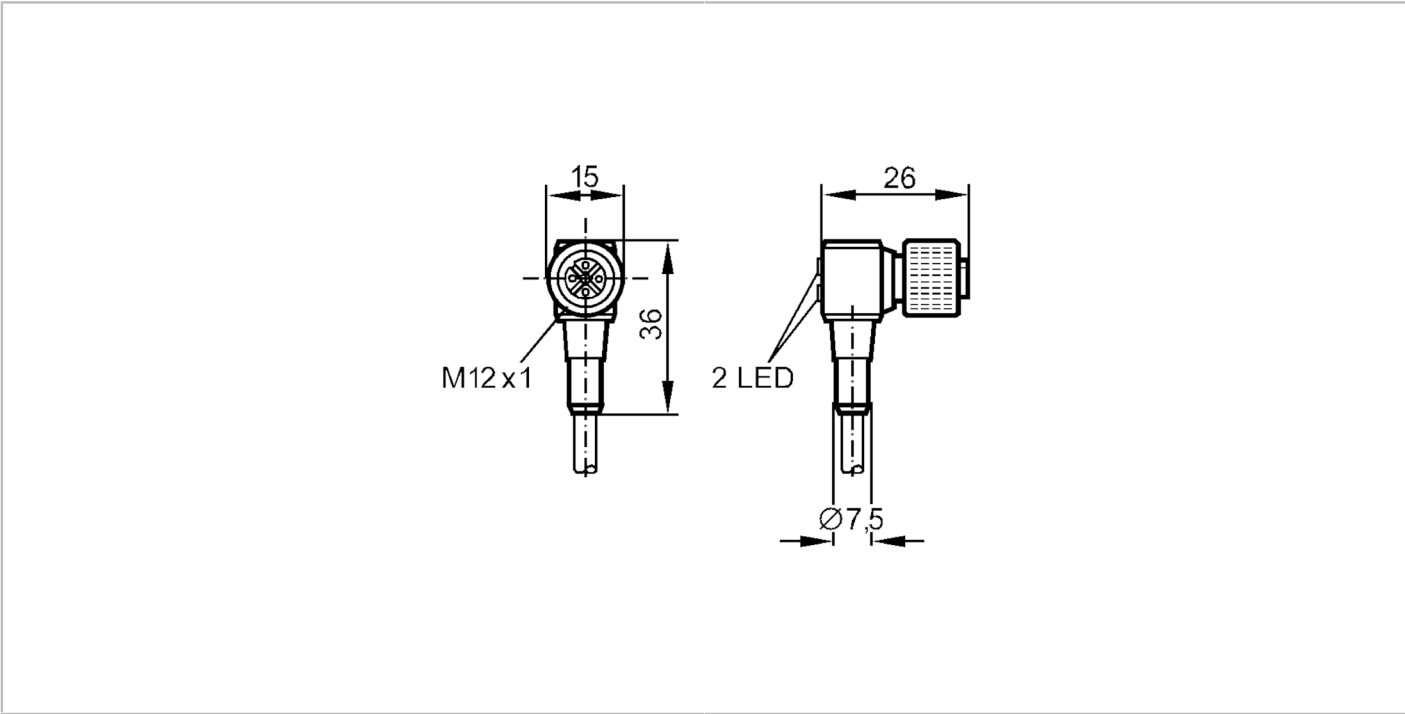

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
出力		
電気仕様		PNP
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 68
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	36 x 15 x 26
材質		PUR
外装材質		PUR
ロックリング材質		ステンレス 1.4305 (SUS303)
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
備考		
梱包数		1 個

E10718



コネクタ(ソケット)

ADOAH042VAS0005A04

電気接続


ケーブル: 5 m, PUR / PVC, 黒, Ø 4.5 mm, 4 x 0.34 mm² (182 x Ø 0.05 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: ステンレス 1.4305 (SUS303)



接続

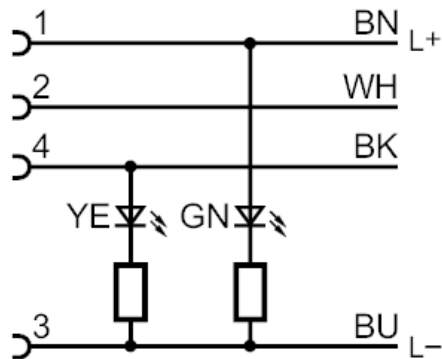

BK = 黒
BN = 茶
BU = 青
WH = 白

芯線色 :