

E10724




コネクタ(ソケット)

ADOGH040VAS0005A04

廃止品 - 参考資料

代替品: EVC002
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

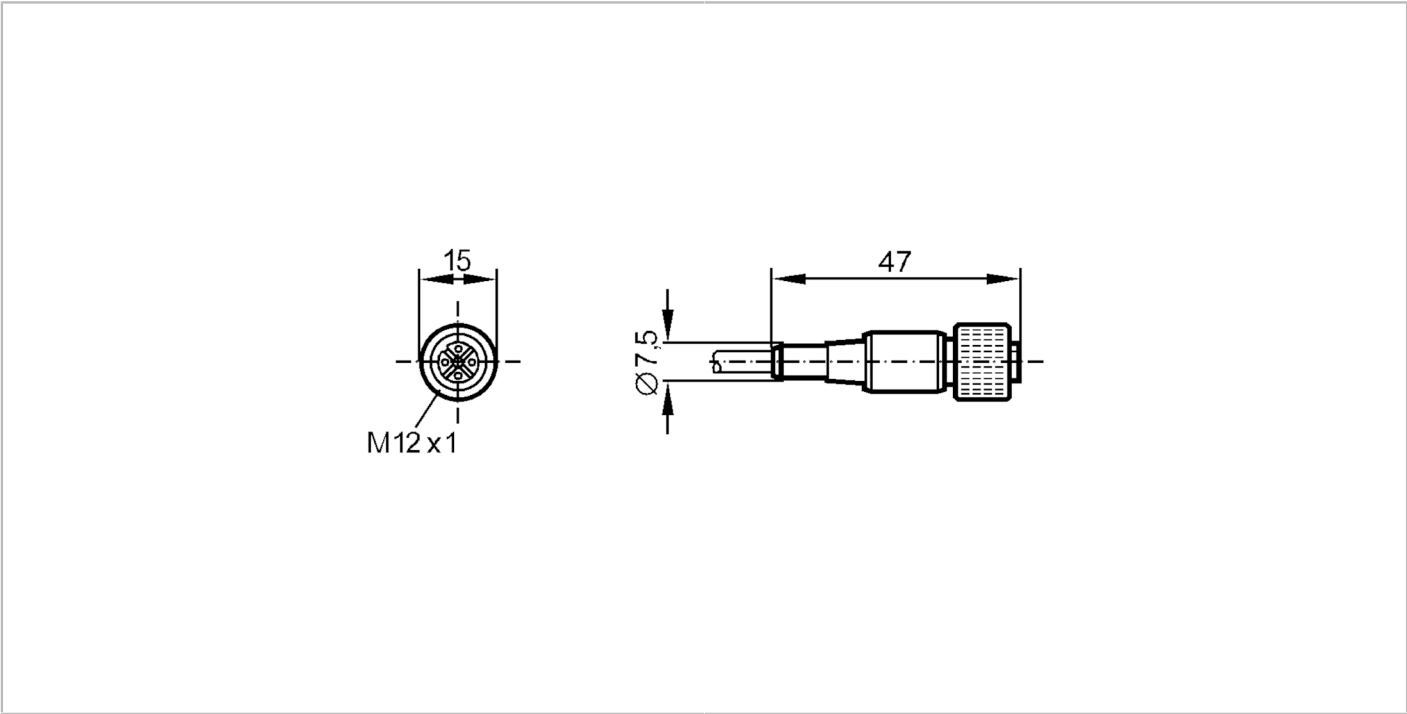

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 250
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	15 x 15 x 47
材質		PUR
外装材質		PUR
ロックリング材質		ステンレス 1.4305 (SUS303)
備考		
梱包数		1 個

E10724



コネクタ(ソケット)

ADOGH040VAS0005A04

電気接続


ケーブル: 5 m, PUR / PVC, 黒, Ø 4.5 mm, 4 x 0.34 mm² (182 x Ø 0.05 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: ステンレス 1.4305 (SUS303)



接続

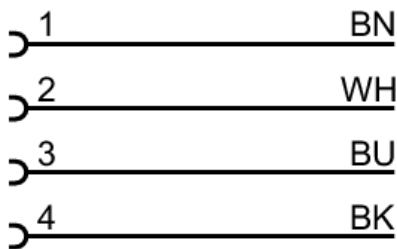

	芯線色:
BK =	黒
BN =	茶
BU =	青
WH =	白