

E10727




コネクタ(ソケット)

ADOAH040VAS0002A03

廃止品 - 参考資料

代替品: EVC004

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

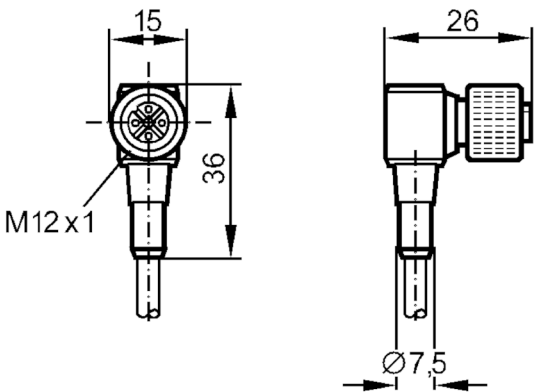

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 60
----------	-----	------------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 68

機械的仕様

材質	PUR
外装材質	PUR
ロックリング材質	ステンレス 1.4305 (SUS303)

備考


梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

ケーブル: 5 m, 塩化ビニール (PVC), 黒, Ø 4.5 mm, 3 x 0.34 mm² (182 x Ø 0.05 mm)

電気接続 - ソケット

 コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: ステンレス 1.4305 (SUS303)



E10727



コネクタ(ソケット)
ADOAH040VAS0002A03

接続



BK = 芯線色：黒
BN = 茶
BU = 青