


E10739



コネクタ(ソケット)

ADOAH040VAS0010E03

廃止品 - 参考資料

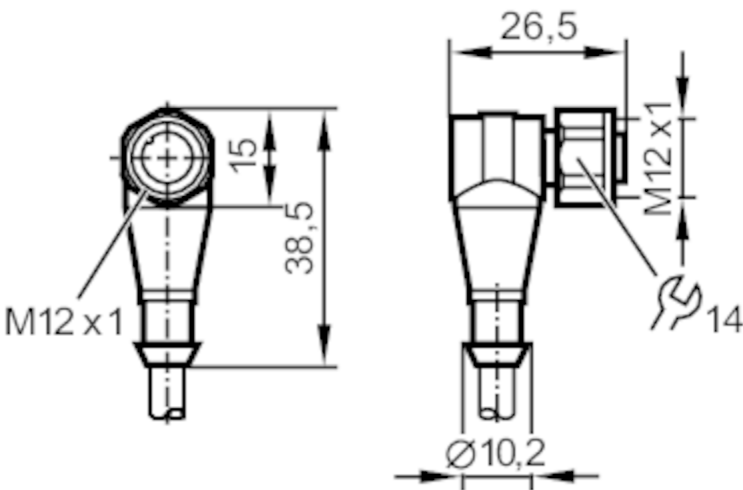

アプリケーション	
特長	金メッキ接点
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲	[V] AC < 250 / DC < 300
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -25~70
保護構造	IP 67
機械的仕様	
外形寸法	[mm] 26.5 x 15 x 38.5
材質	塩化ビニール (PVC)
外装材質	塩化ビニール (PVC)
ロックリング材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)
備考	
梱包数	1 個

E10739



コネクタ(ソケット)

 
ADOAH040VAS0010E03

電気接続


ケーブル: 10 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 3.5 mm, 3 x 0.14 mm² (72 x Ø 0.05 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 塩化ビニール (PVC), 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ



接続

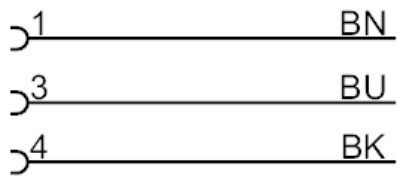

BK = 芯線色 :
BN = 黒
BU = 茶
 青