


E10751



ダンピング用マグネット

MAGNET M3.0 HARD FERRITE

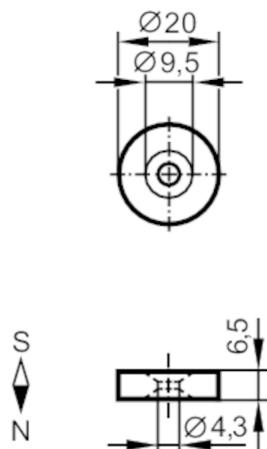

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～250
--------	------	---------

機械的仕様

重量	[g]	10.33
外形寸法	[mm]	Ø 20 / L = 6.5
材質		ハードフェライト HF 24/23
磁束密度	[mT]	110

備考

梱包数		1 個
-----	--	-----