


E10753



ダンピング用マグネット

MAGNET M5.0 HARD FERRITE

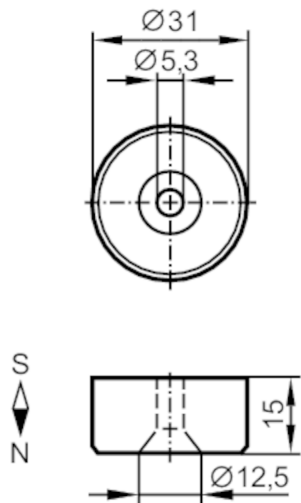

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～250
--------	------	---------

機械的仕様

重量	[g]	53.37
外形寸法	[mm]	Ø 31 / L = 15
材質		ハードフェライト HF 26/22
磁束密度	[mT]	120

備考

梱包数		1 個
-----	--	-----