


E10754



ダンピング用マグネット

MAGNET M5.1 HARD F./PLAS

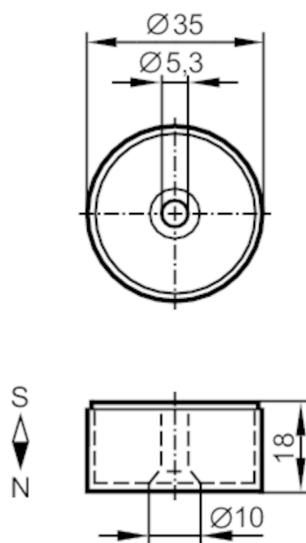

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -25~90

機械的仕様

重量 [g] 65.5

外形寸法 [mm] $\varnothing 35 / L = 18.7$

材質 ハードフェライト HF 26/22 mit Kunststoffmantel, 鋼鉄

磁束密度 [mT] 50

備考

梱包数 1 個