


E10778



中間ケーブル

VDOAH040ZDS0003A03STGH040ZDS


廃止品 - 参考資料

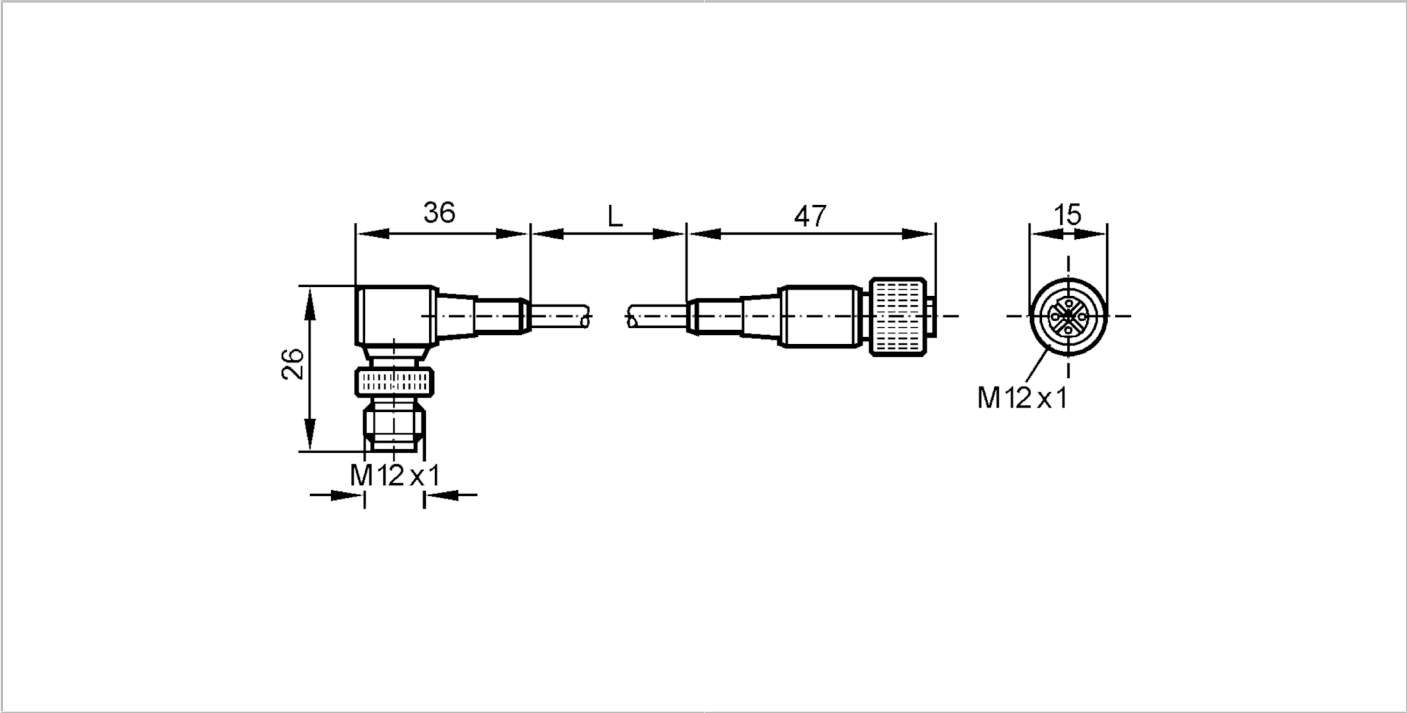

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 250
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 68
機械的仕様		
材質		PUR
外装材質		PUR
ロックリング材質		ZnAl / Ni合金
備考		
梱包数		1 個

電気接続・プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: PUR, 締結部: ZnAl / Ni合金

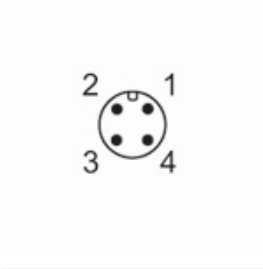

E10778




中間ケーブル

VDOAH040ZDS0003A03STGH040ZDS

電気接続

ケーブル: 3 m, PUR / PVC, 黒, 4 x 0.34 mm² (182 x Ø 0.05 mm)

接続

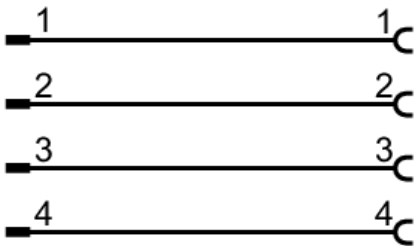

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: ZnAl / Ni合金

