


E10780



中間ケーブル

VDOAH040ZDS0007A03STGH040ZDS

廃止品 - 参考資料

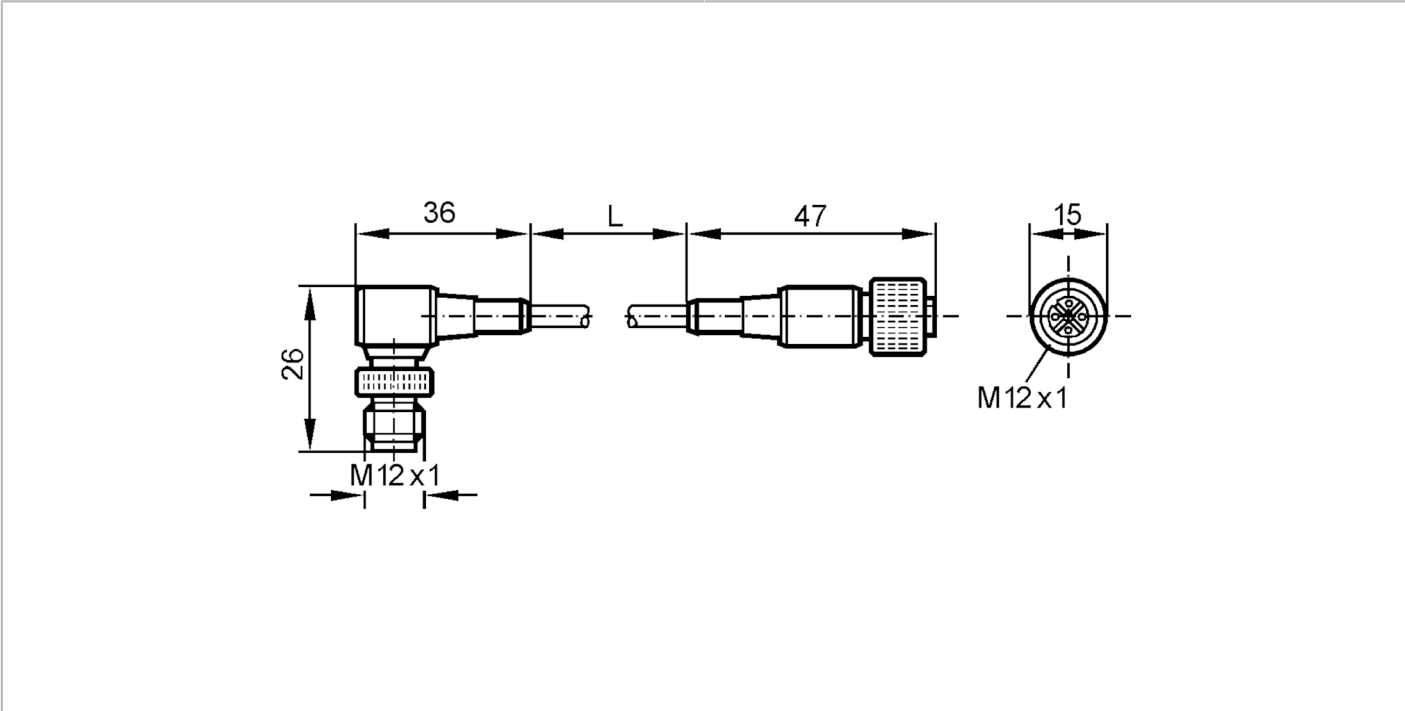

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 250
----------	-----	-------------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～90
--------	------	--------

保護構造		IP 68
------	--	-------

機械的仕様

材質		PUR
----	--	-----

外装材質		PUR
------	--	-----

ロックリング材質		ZnAl / Ni合金
----------	--	-------------

備考

梱包数		1 個
-----	--	-----

電気接続・プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: PUR, 締結部: ZnAl / Ni合金



E10780



中間ケーブル

VDOAH040ZDS0007A03STGH040ZDS

電気接続

ケーブル: 7 m, PUR / PVC, 黒, 4 x 0.34 mm² (182 x Ø 0.05 mm)

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: ZnAl / Ni合金

