


E10783



コネクタ(ソケット)
ADOGH040ZDS0015A03

廃止品 - 参考資料

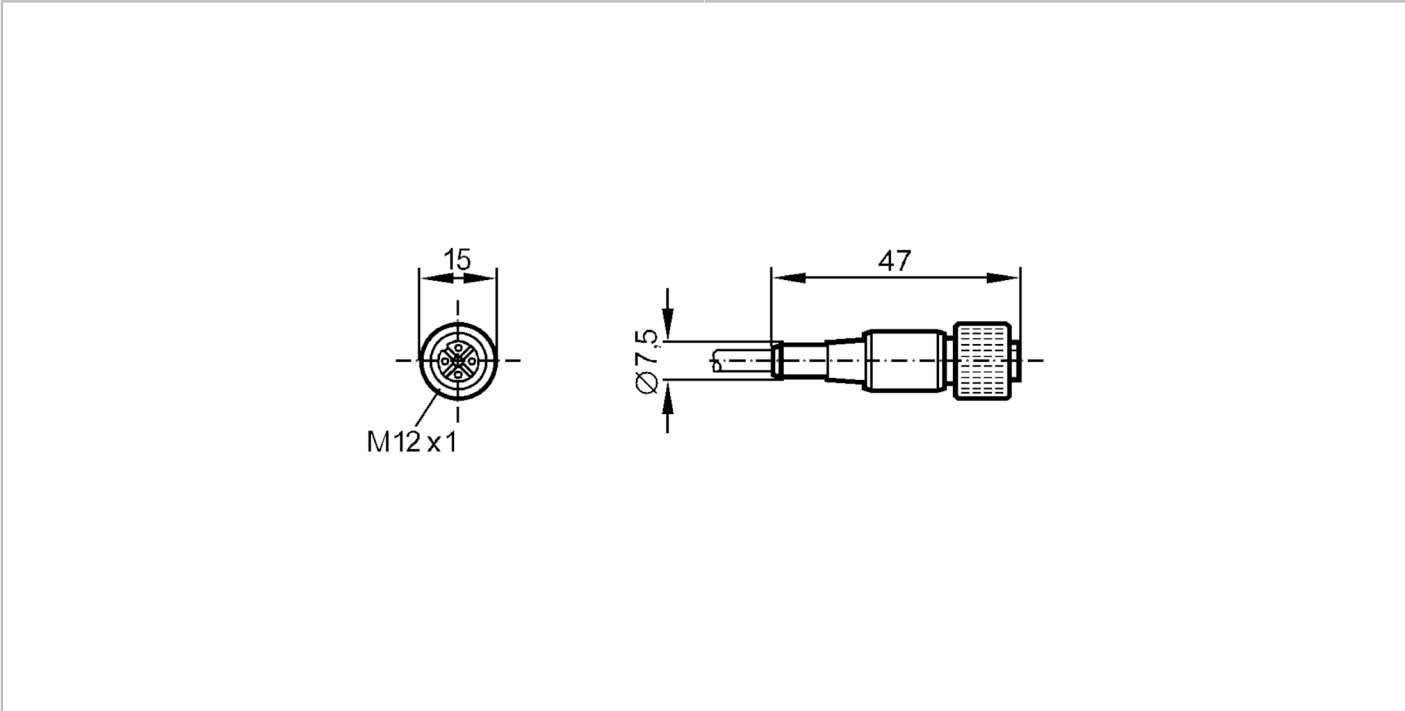

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 250
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	15 x 15 x 47
材質		PUR
外装材質		PUR
ロッキング材質		亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 15 m, PUR / PVC, 黒, Ø 4.5 mm, 3 x 0.34 mm² (182 x Ø 0.05 mm)		
電気接続 - ソケット		
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ		



E10783



コネクタ(ソケット)
ADOGH040ZDS0015A03

接続



BN =	芯線色：
BK =	茶
BU =	黒
	青