


E10786



コネクタ(ソケット)
ADOGF030MSS0005E03

廃止品 - 参考資料

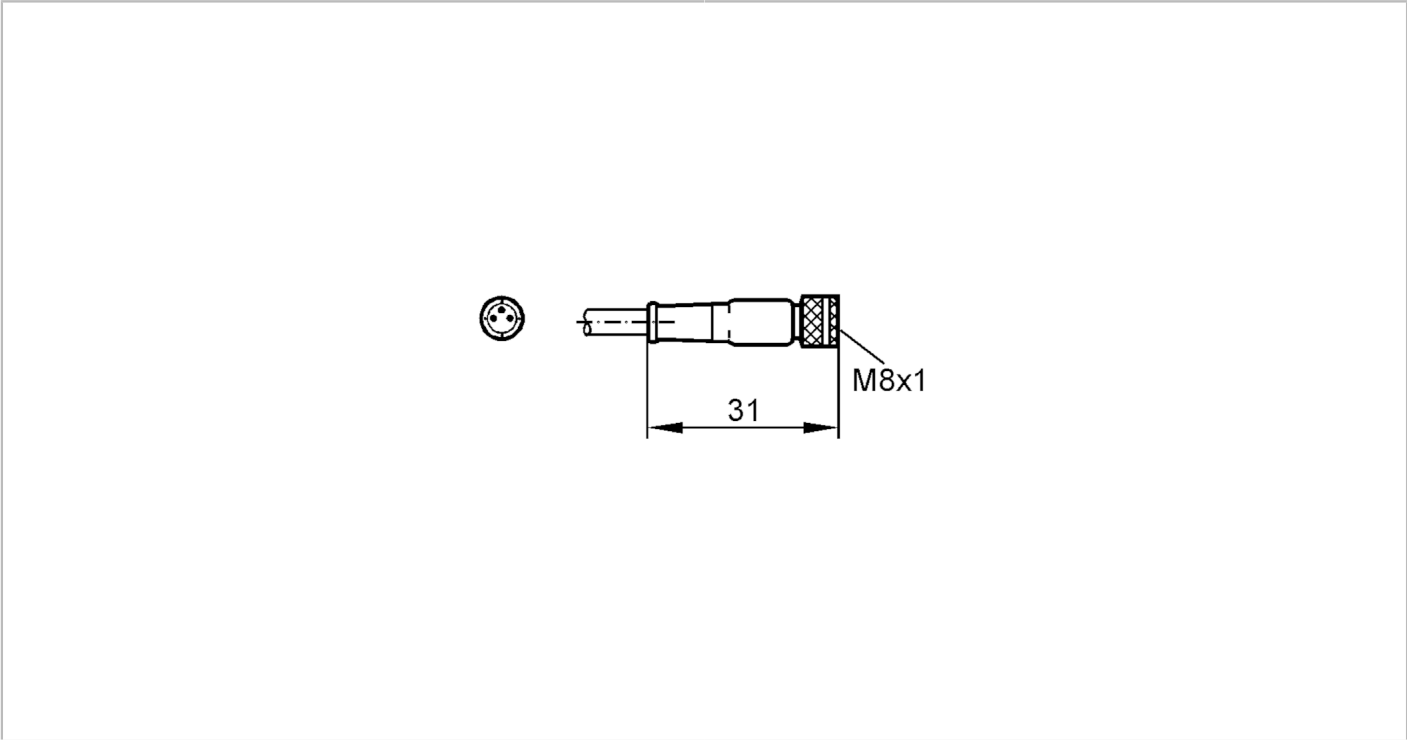

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 60 / DC < 75
保護クラス		III
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
材質		TPU
外装材質		TPU
ロッキング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E10786



コネクタ(ソケット)

ADOGF030MSS0005E03

電気接続

ケーブル: 5 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 4.5 mm, 3 x 0.25 mm² (128 x Ø 0.05 mm)


電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



接続

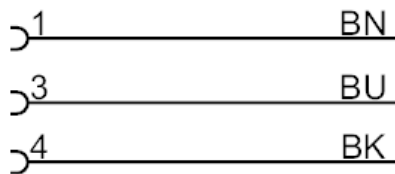

BK = 芯線色 : 黒
BN = 茶
BU = 青