


E10787



コネクタ(ソケット)
ADOAF030MSS0005E03

廃止品 - 参考資料

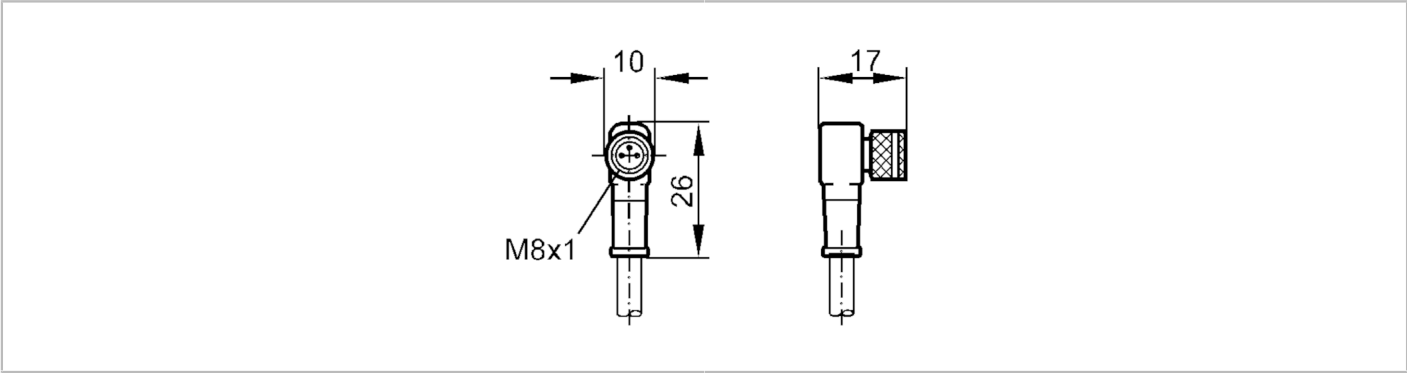

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[M]	AC < 60 / DC < 75
保護クラス		III

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 67

機械的仕様

材質	TPU
外装材質	TPU
ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ

備考


梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

ケーブル: 5 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 4.5 mm, 3 x 0.25 mm² (128 x Ø 0.05 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M8, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

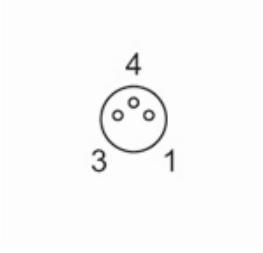


E10787



コネクタ(ソケット)
ADOAF030MSS0005E03

接続

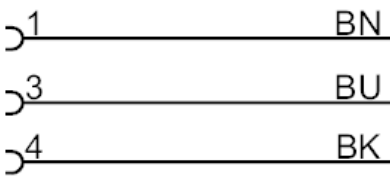

BK = 芯線色：
BN = 黒
BU = 茶
BK = 青