


E10788



プラグ 芯線接続可能
SSTAA030MSSFKPG

廃止品 - 参考資料

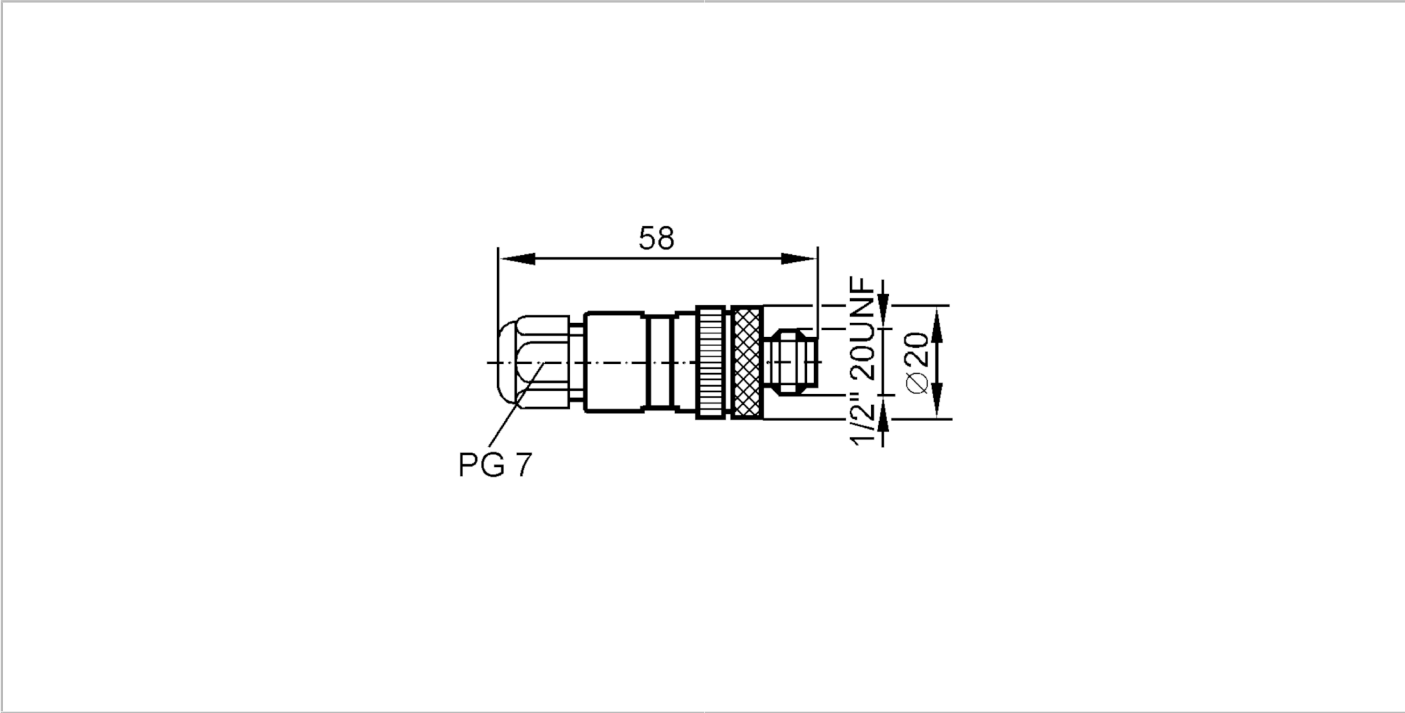

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC < 250
----------	-----	----------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～90
--------	------	--------

保護構造		IP 67
------	--	-------

機械的仕様

重量	[g]	25
----	-----	----

外形寸法	[mm]	20 x 20 x 58
------	------	--------------

材質		PA
----	--	----

外装材質		PA
------	--	----

ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
----------	--	-------------

備考


梱包数		1 個
-----	--	-----

電気接続

端子: ~0.75 mm², ケーブルグランド: PG 7		
-------------------------------	--	--

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x 1/2", ストレート, コーディング: C, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ		
---	--	--

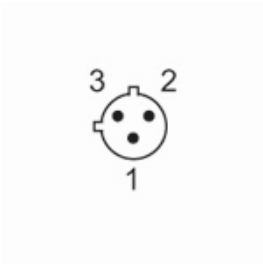

E10788



プラグ 芯線接続可能
SSTAA030MSSFKPG

接続

