


E10801



コネクタ(ソケット)

ADOGH040VAS0020E04

廃止品 - 参考資料

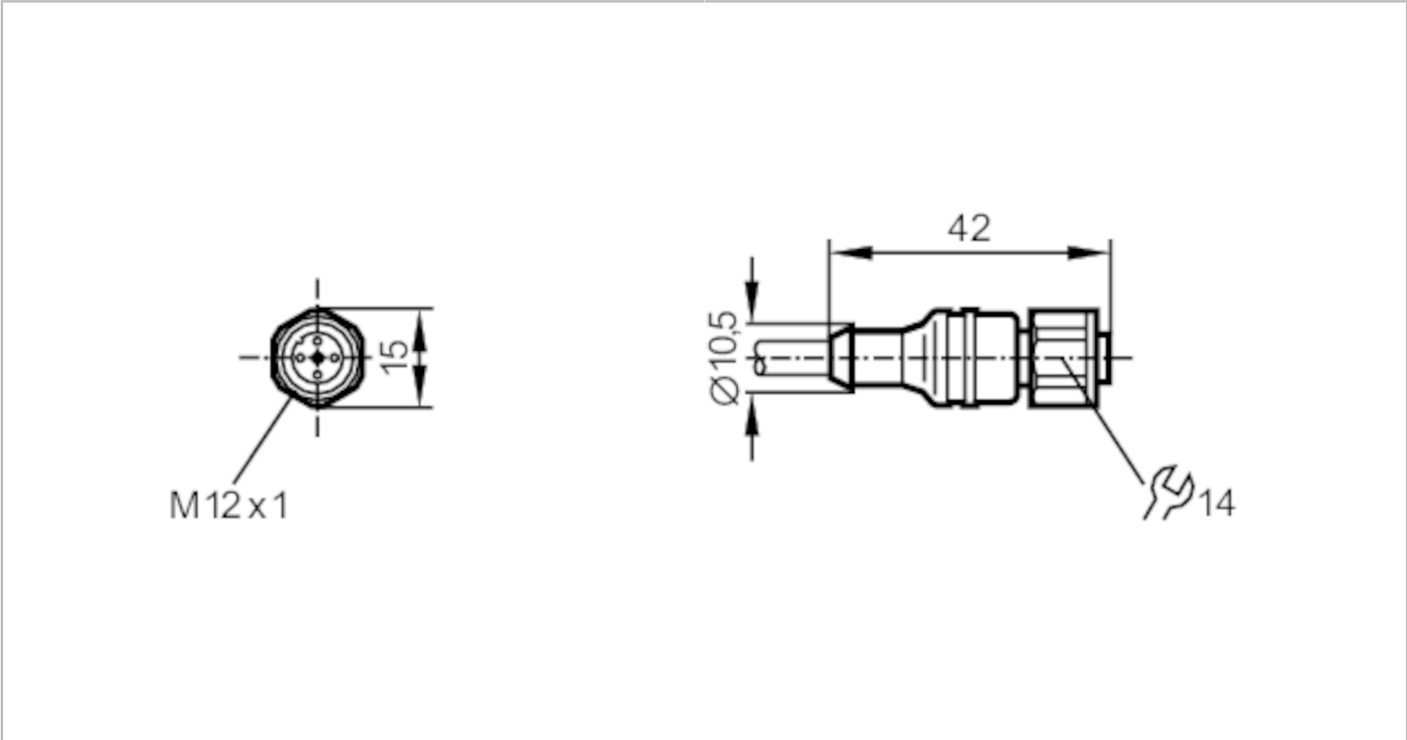

アプリケーション	
特長	金メッキ接点
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲	[V] AC < 250 / DC < 300
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -25~70
保護構造	IP 67
機械的仕様	
外形寸法	[mm] 15 x 15 x 42
材質	TPU
外装材質	TPU
ロックリング材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)
備考	
梱包数	1 個

E10801



コネクタ(ソケット)

 
ADOGH040VAS0020E04

電気接続

ケーブル: 20 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ



接続



芯線色 :
BK = 黒
BN = 茶
BU = 青
GY = 灰