


# E10802



## Y型分岐コネクタ

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS

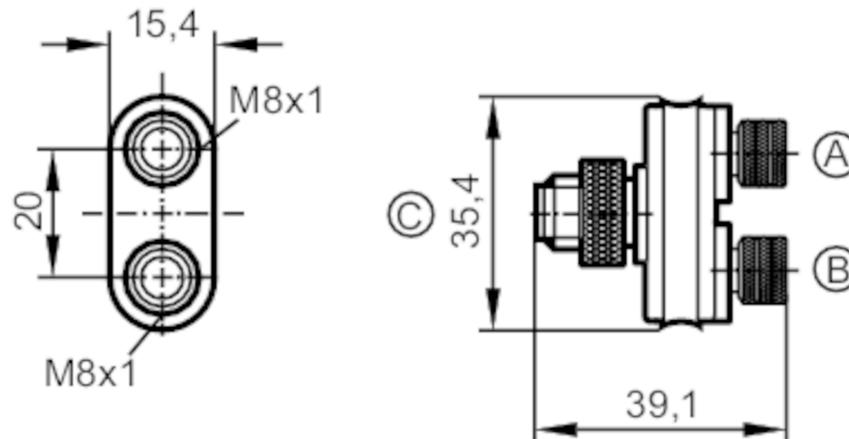

### アプリケーション

特長	シリコンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー	有

### 電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC < 60
保護クラス	III
最大開閉電流容量 (各ポート毎) [A]	3
最大負荷電流 (合計) [A]	3

### 使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-25~90
保護構造	IP 67

### 機械的仕様

重量 [g]	21.8
外形寸法 [mm]	15.4 x 35.4 x 39.1
材質	PUR
外装材質	PUR
ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ
接続	M8

### 備考

梱包数	1 個
-----	-----

# E10802



## Y型分岐コネクタ

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS


### 電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ



### 電気接続

#### 接続

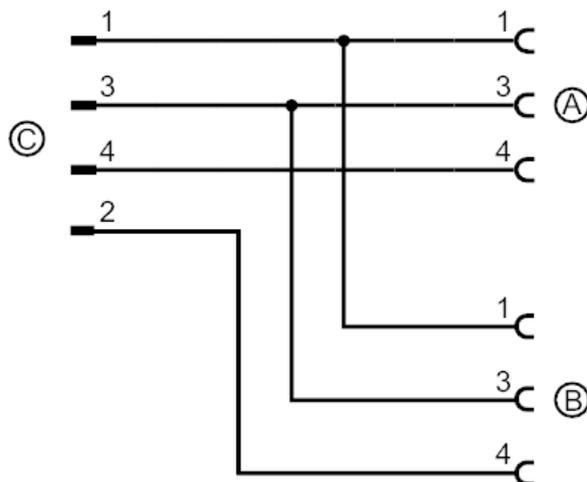

### 電気接続 - ソケット

コネクタ式: 2 x M8, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ

