

E10805




ソケット 芯線接続可能

SDOAJ040PLSFKPG

廃止品 - 参考資料

代替品: E10013
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

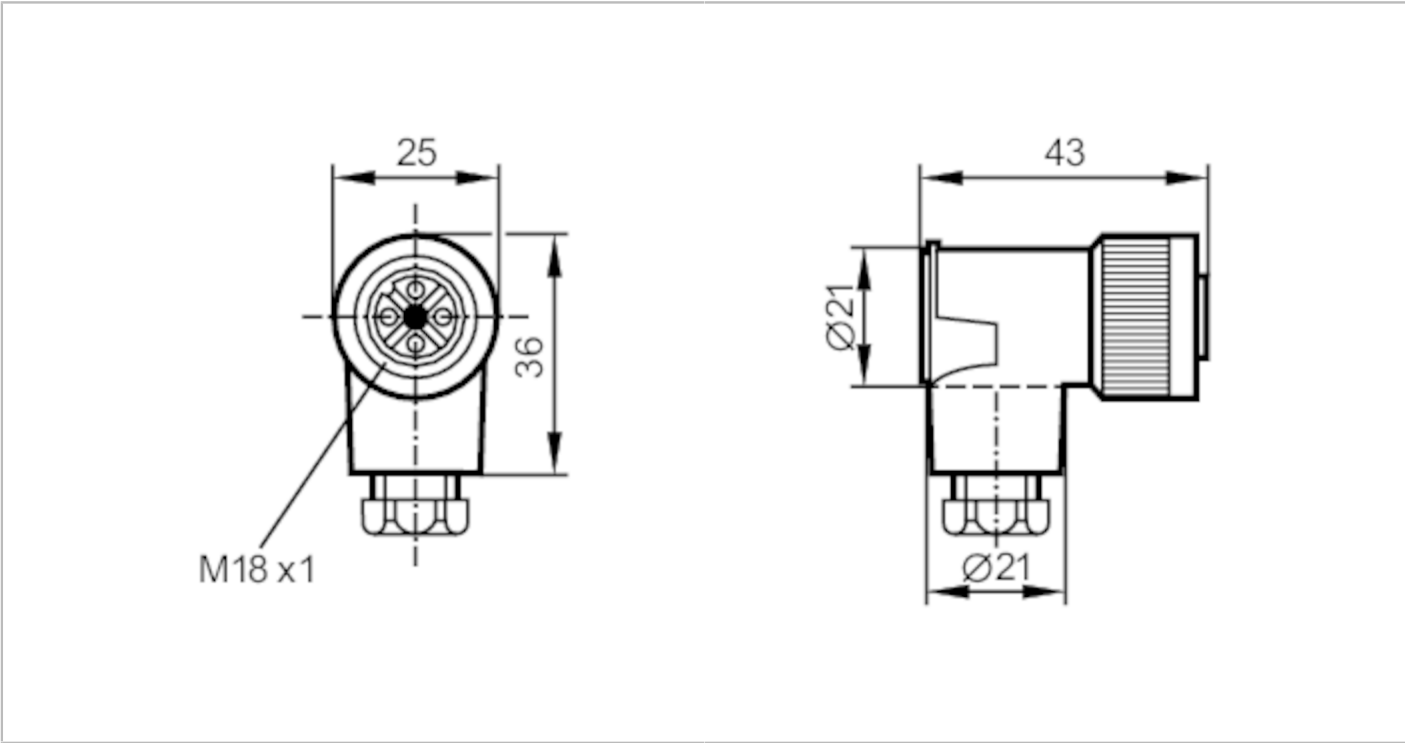

アプリケーション		
特長		金メッキ接点
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 250
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～85
保護構造		IP 65
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	43 x 25 x 36
材質		PBT
外装材質		PBT
ロックリング材質		ULTRAMID
備考		
梱包数		1 個

E10805



ソケット 芯線接続可能

SDOAJ040PLSFKPG

電気接続

端子: $\sim 0.75\text{ mm}^2$, ケーブルグランド: PG 9

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M18, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PBT, 締結部: ULTRAMID, コンタクト: 金メッキ



接続

