


E10814



コネクタ(ソケット)
ADOAF032VAS0020A03

廃止品 - 参考資料

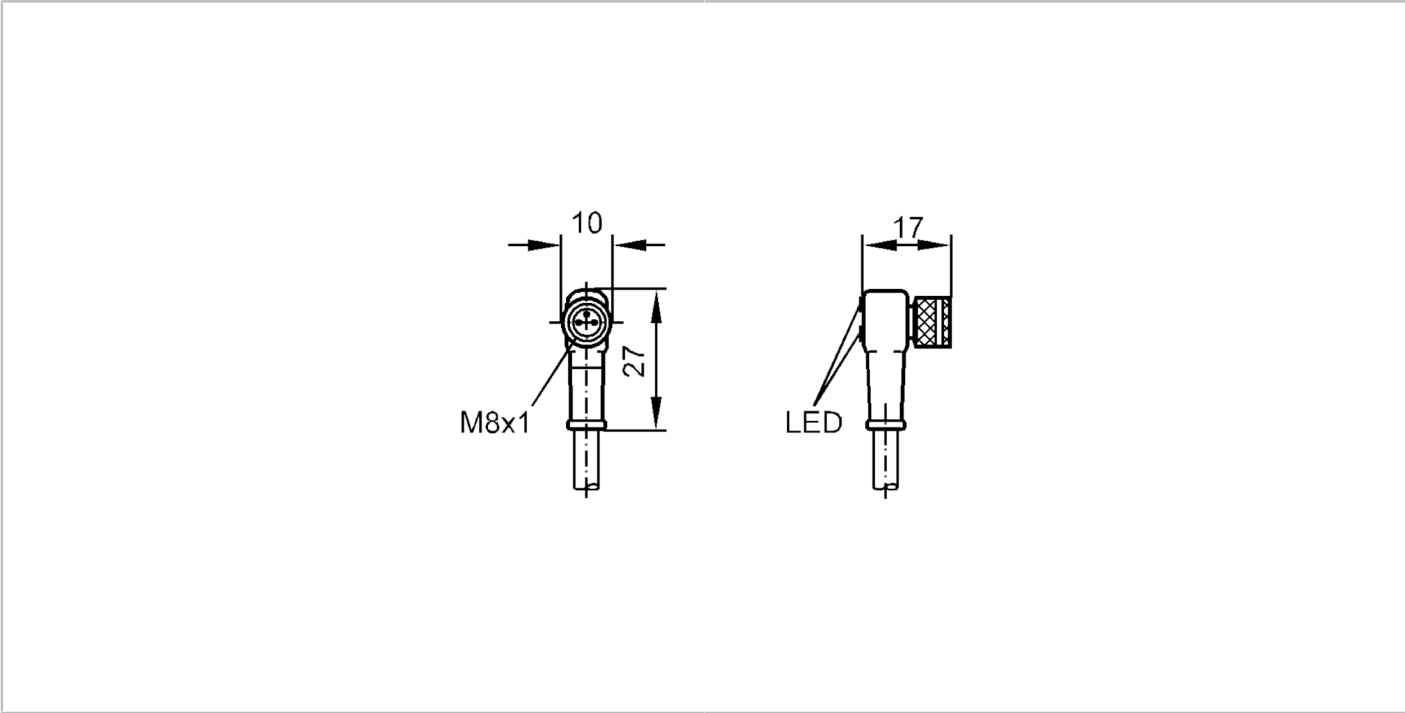

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
保護クラス		III
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
材質		PUR
外装材質		PUR
ロックリング材質		ステンレス 1.4305 (SUS303)
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
備考		
梱包数		1 個

E10814



コネクタ(ソケット)

 
ADOAF032VAS0020A03

電気接続


ケーブル: 20 m, PUR / PVC, 黒, Ø 4.5 mm, 3 x 0.25 mm² (128 x Ø 0.05 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M8, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR, 締結部: ステンレス 1.4305 (SUS303)



接続

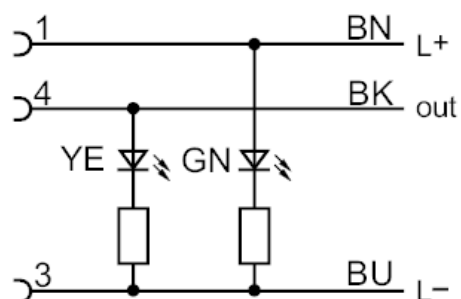

BK = 芯線色 : 黒
BN = 茶
BU = 青