


E10818



中間ケーブルバルブプラグ付き

VVSAB041MSS00,6A03STAH030VAS

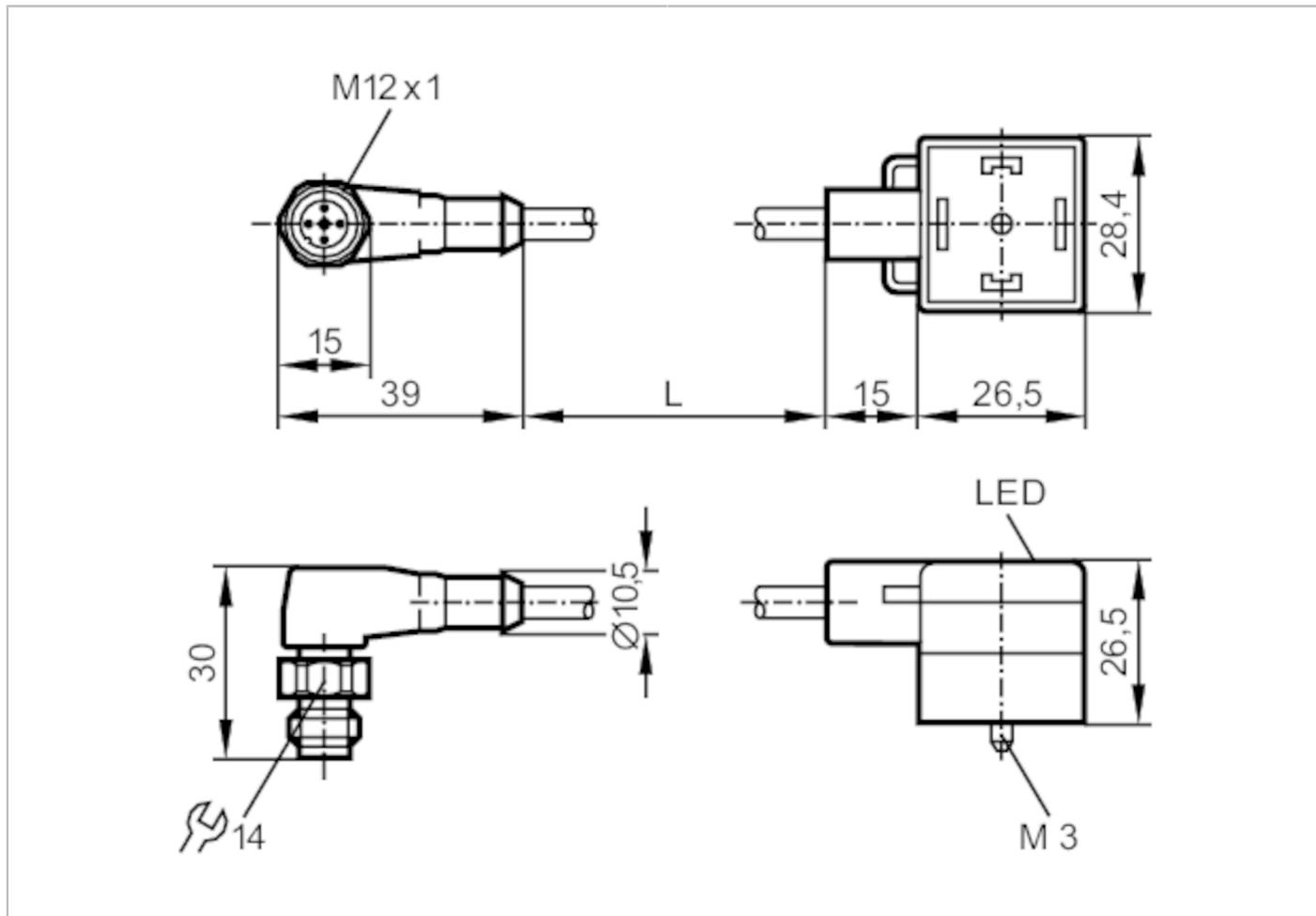

アプリケーション		
特長		ハロゲンフリー
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[M]	AC/DC < 24
過電圧保護		有, (VDR)
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	76
外形寸法	[mm]	30 x 15 x 39
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L)
ディスプレイ/パーツ		
表示	動作	1 x LED, 黄色

E10818



中間ケーブルバルブプラグ付き

VVSAB041MSS00,6A03STAH030VAS

アクセサリ


付属品	ねじ
	ラベル

備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続 - プラグ

 
コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L)



電気接続

ケーブル: 0.6 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, \varnothing 4.8 mm, $3 \times 0.5 \text{ mm}^2$ ($16 \times \varnothing 0.2 \text{ mm}$)

接続

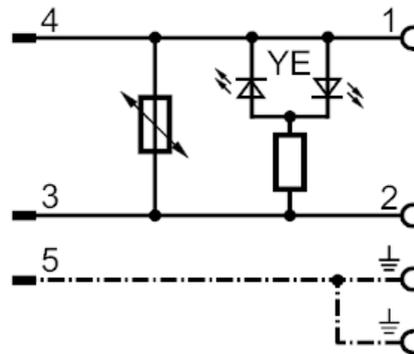

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x DIN バルブコネクタ type A, L型, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L)

