


E10820



中間ケーブルバルブプラグ付き

VVSAB041--S00,6A03STAH030VAS

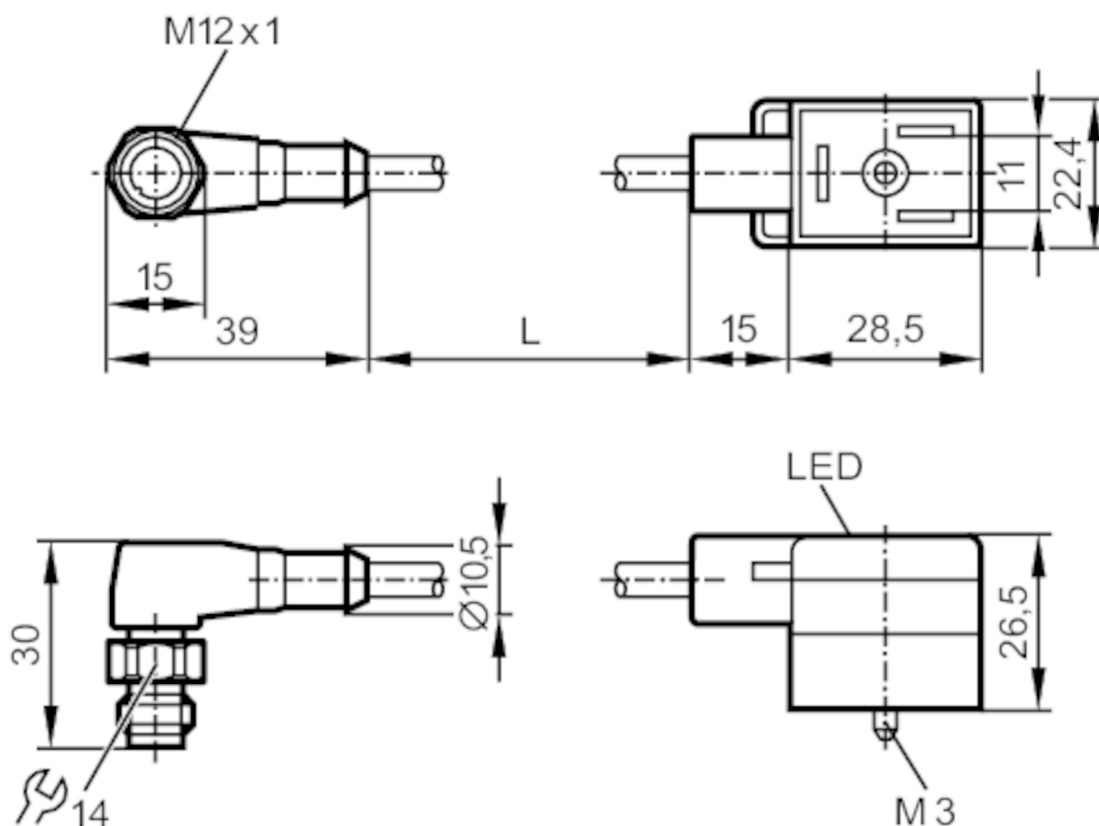

アプリケーション

特長	ハロゲンフリー
----	---------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 24
過電圧保護		有, (VDR)

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 67

機械的仕様

重量	[g]	73.7
外形寸法	[mm]	30 x 15 x 39
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L)

ディスプレイ / パーツ

表示	動作	1 x LED, 黄色
----	----	-------------

E10820



中間ケーブルバルブプラグ付き

VVSAB041--S00,6A03STAH030VAS

アクセサリ


付属品	ねじ
	ラベル

備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続 - プラグ

 
コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L)



電気接続

ケーブル: 0.6 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.8 mm, 3 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm)

接続

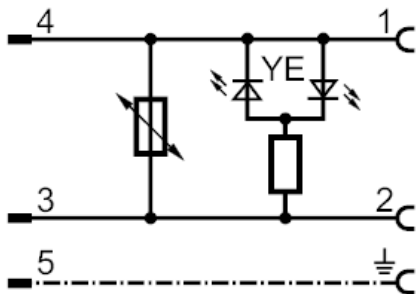

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x バルブコネクタ type B 産業用, L型, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L)

