


E10825



中間ケーブルバルブプラグ付き

VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN

廃止品 - 参考資料

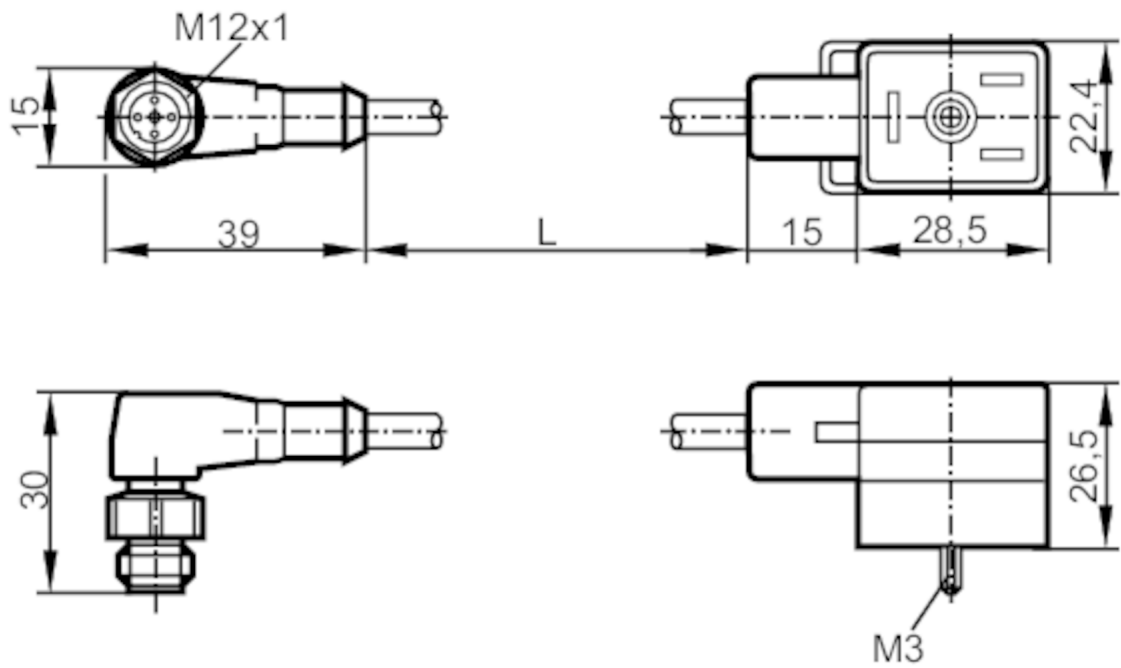

アプリケーション

アプリケーション

NAMUR

電氣的仕様

使用電源電圧範囲

[V]

DC < 15

使用環境条件

使用周囲温度

[°C]

-25~90

保護構造

IP 67

機械的仕様

外形寸法

[mm]

15 x 30 x 39

材質

TPU, PUR

外装材質

TPU / PUR

ロックリング材質

ステンレス 1.4404 (SUS316L)

アクセサリ

付属品

ねじ

ラベル

備考

梱包数

1 個




中間ケーブルバルブプラグ付き

VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN

電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU / PUR, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L)

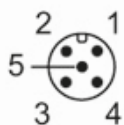

電気接続

ケーブル: 0.3 m, 塩化ビニール (PVC), 青, Ø 5 mm, 2 x 0.5 mm²

 接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x バルブコネクタ type B 産業用, L型, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU / PUR, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L)

