


E10829



コネクタ(ソケット)
ADOGH040MSS0005F04

廃止品 - 参考資料

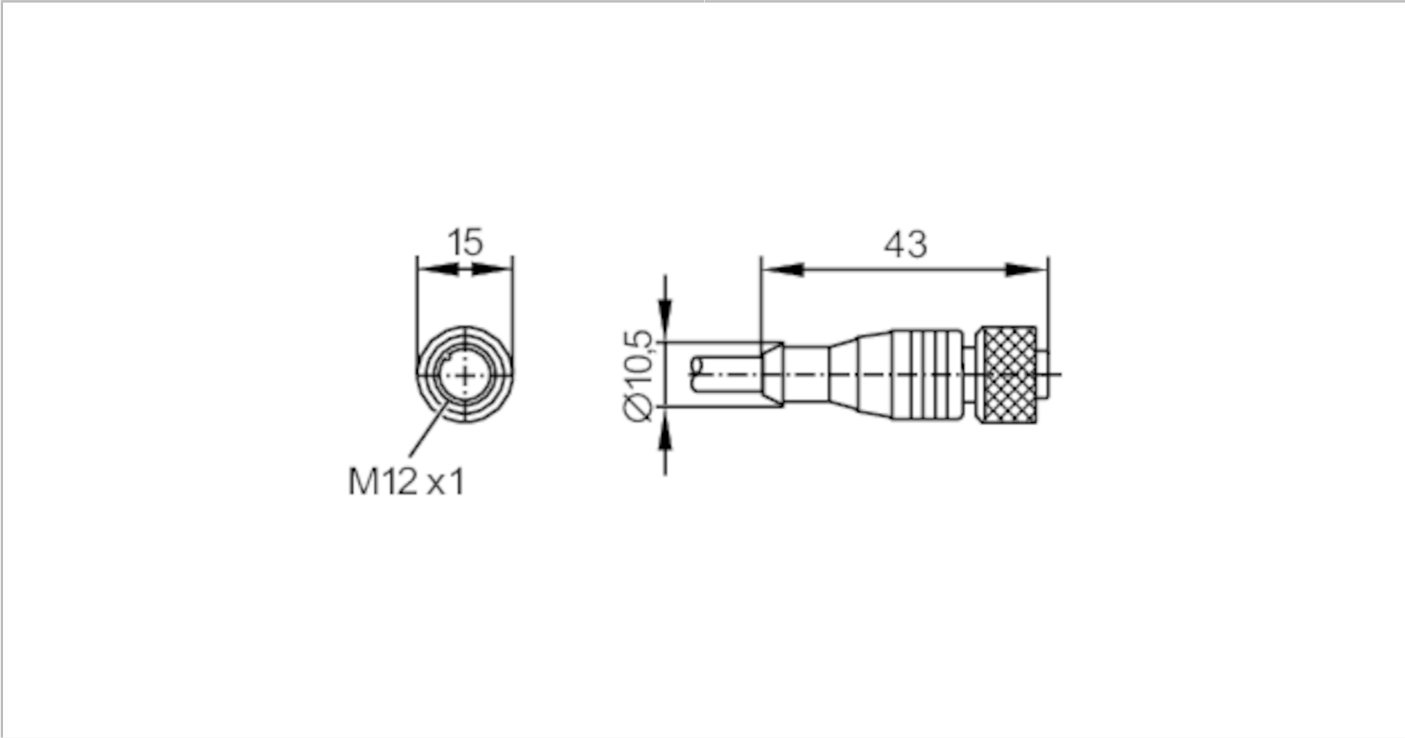

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 250 / DC < 300
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	15 x 15 x 43
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 5 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 5 mm, 放射線加工, 4 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.15 mm)		
電気接続 - ソケット		

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ




E10829



コネクタ(ソケット)
ADOGH040MSS0005F04

接続

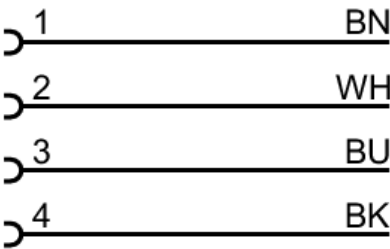

	芯線色：
BK =	黒
BN =	茶
BU =	青
WH =	白