

E10830




コネクタ(ソケット)

ADOAF030MSS0005A03

廃止品 - 参考資料


代替品: E11490
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

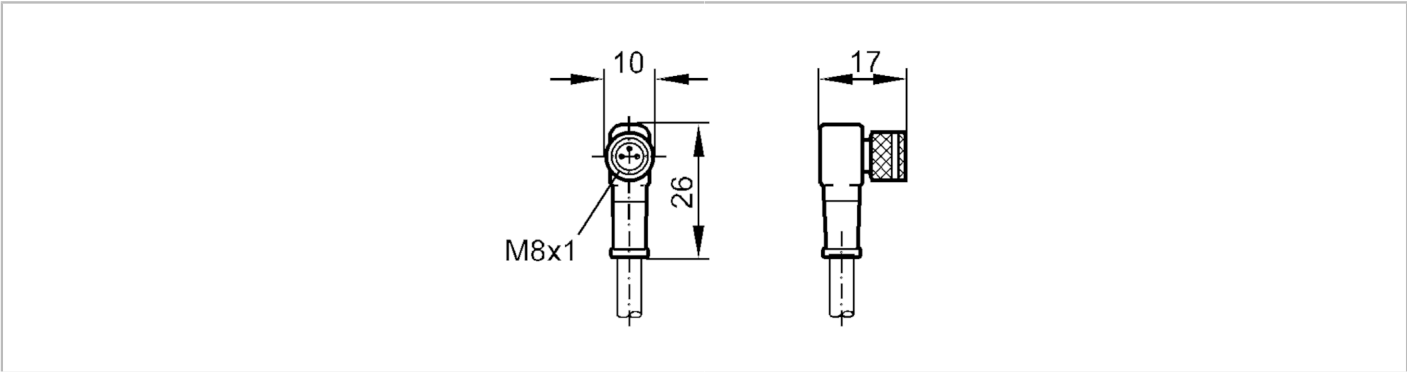

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 60 / DC < 75
保護クラス		III
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	17 x 10 x 26
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

電気接続
ケーブル: 5 m, PUR / PVC, オレンジ色, Ø 5 mm, 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット
コネクタ式: 1 x M8, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

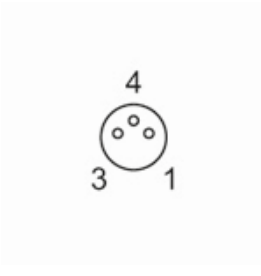

E10830



コネクタ(ソケット)
ADOAF030MSS0005A03

接続



BN =	芯線色：
BK =	茶
BU =	黒
	青