

E10835




組付け用プラグ

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

廃止品 - 参考資料

代替品: E10411
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

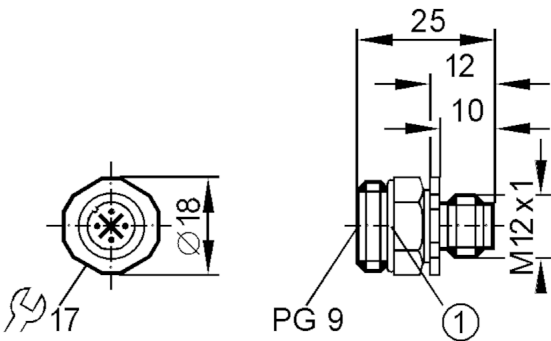

1 O-リング

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 250 / DC < 300
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~80
保護構造		IP 67
機械的仕様		
コネクタ、コネクタ径、ねじ径、取付ねじ		PG 9
材質		真鍮 ニッケルメッキ
外装材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E10835



組付け用プラグ

 
ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

電気接続

ケーブル: 0.5 m, 塩化ビニール (PVC), 4 x 0.34 mm²

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 真鍮, ニッケルメッキ



接続

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	芯線色:
BK =	黒
BN =	茶
BU =	青
WH =	白