


E10837



コネクタ(プラグ)
ASTAH050VAN00,6A02

廃止品 - 参考資料

代替品: E10853
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

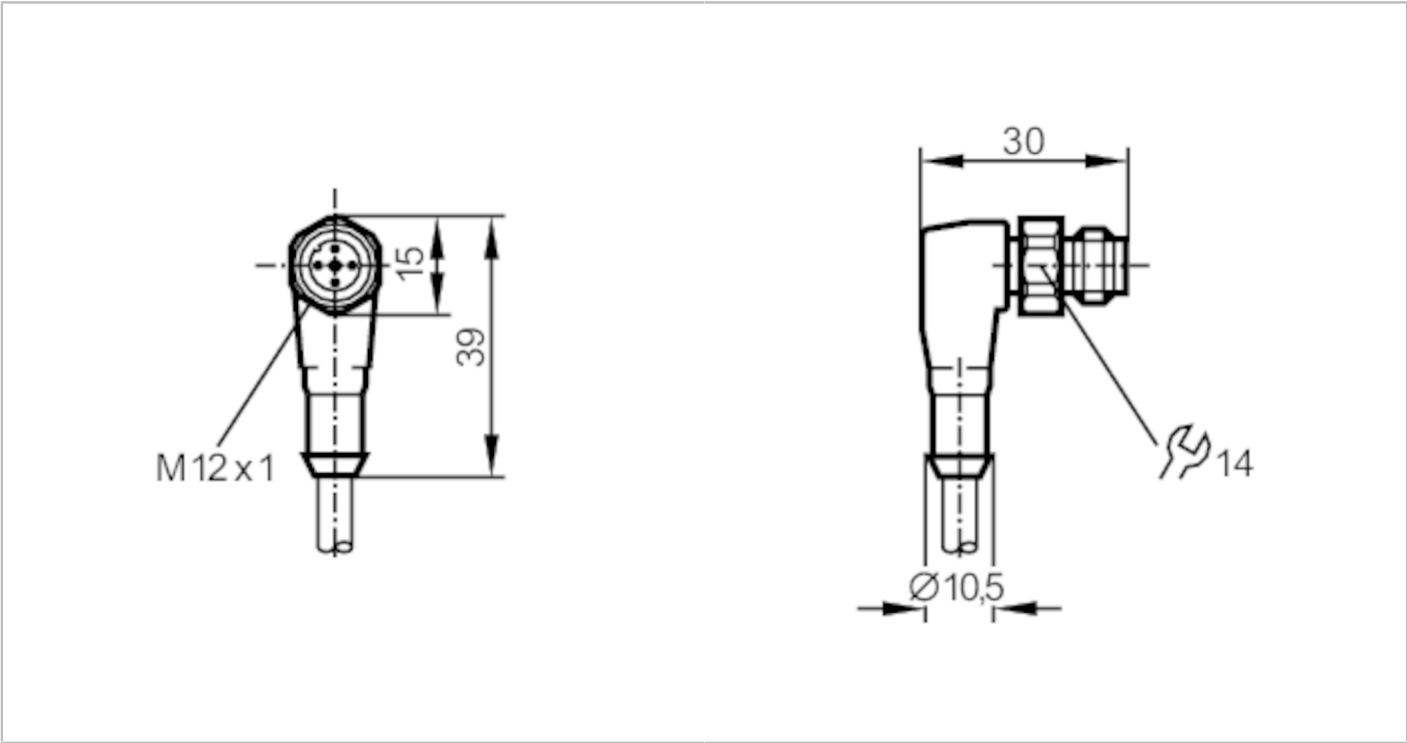

アプリケーション		
アプリケーション		NAMUR
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC < 15
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	39 x 30 x 15
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L)
備考		
梱包数		1 個

E10837




コネクタ(プラグ)
ASTAH050VAN00,6A02

電気接続

ケーブル: 0.6 m, PUR / PVC, 青, Ø 5.5 mm, 2 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm)

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L)

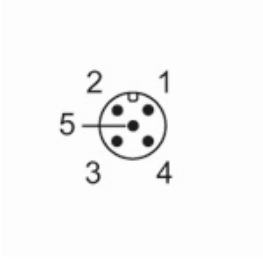

接続

