


E10845



中間ケーブルバルブプラグ付き
VVDAC041MSS00,6A03STAH030VAS

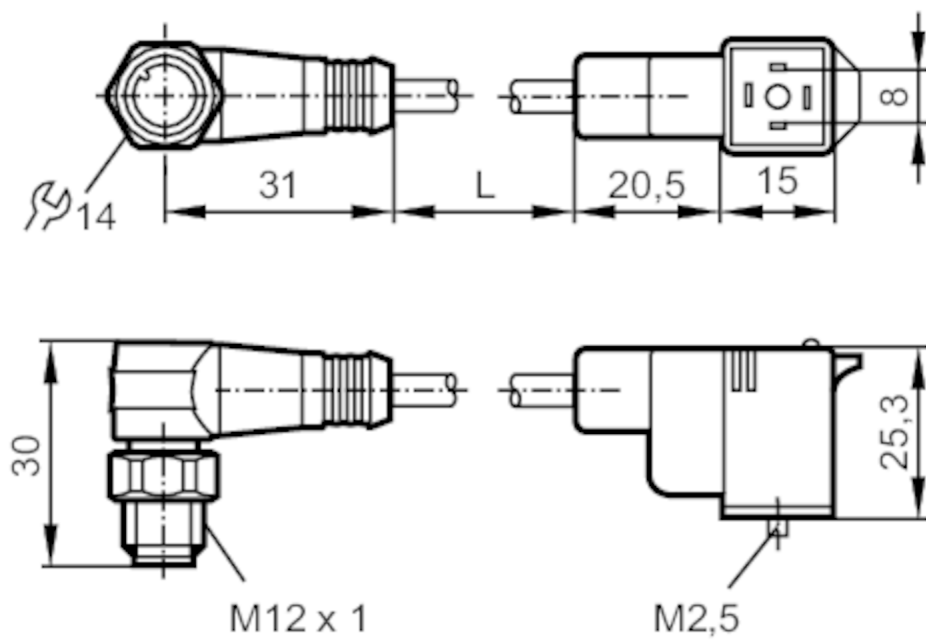

アプリケーション		
特長	ハロゲンフリー	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 24
過電圧保護		有, (VDR)
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	58.6
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L)
ディスプレイ / パーツ		
表示	動作	1 x LED, 黄色
アクセサリ		
付属品		ねじ ラベル
備考		
梱包数		1 個

E10845

 


中間ケーブルバルブプラグ付き

VVDAC041MSS00,6A03STAH030VAS

電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), 締付トルク: 0.5 Nm



電気接続

ケーブル: 0.6 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.8 mm, 3 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm)

接続

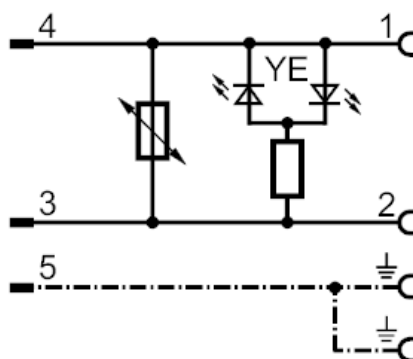

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x DIN バルブコネクタ type C, L型, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), 締付トルク: 0.5 Nm

