


E10851



コネクタ(ソケット)
ADOAA030VAS0005E03

廃止品 - 参考資料

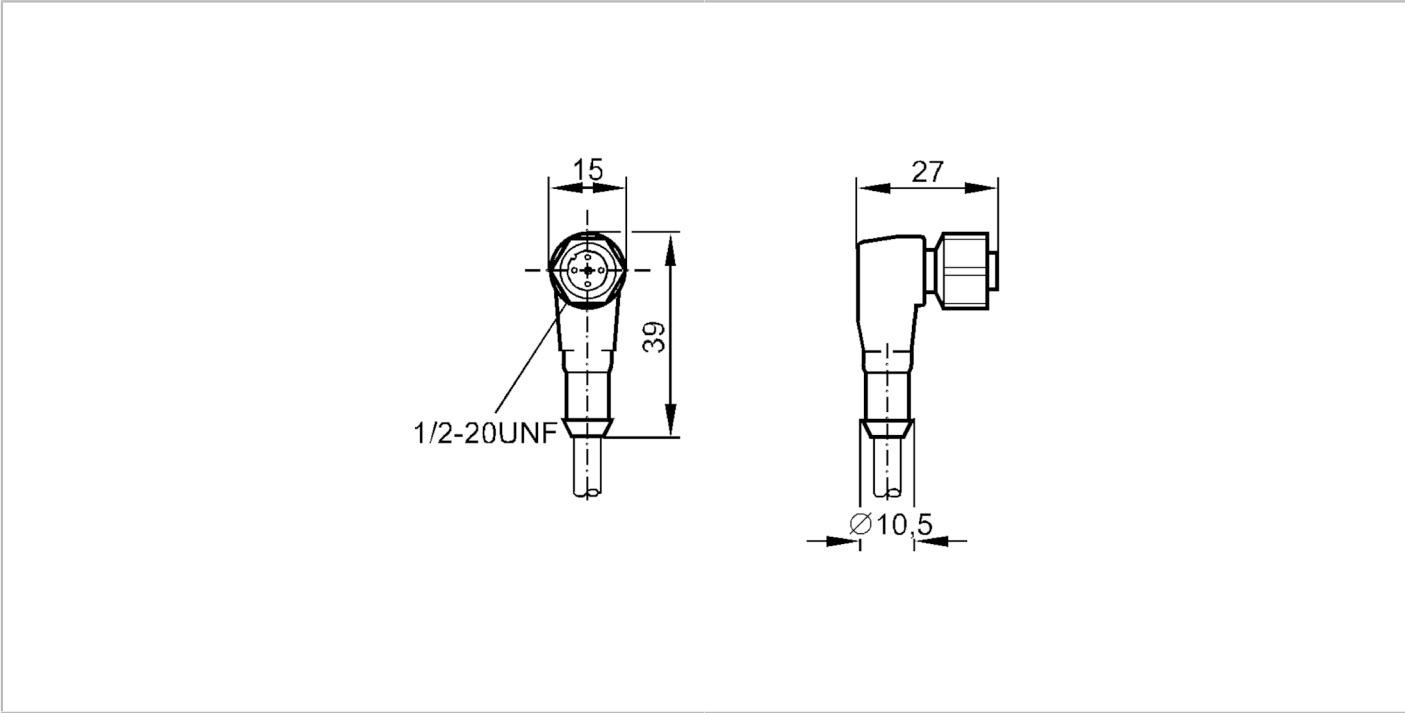

アプリケーション		
特長		シリコンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー		有
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 250
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~70
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	27 x 15 x 39
材質		塩化ビニール (PVC)
外装材質		塩化ビニール (PVC)
ロックリング材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L)
備考		
梱包数		1 個

E10851



コネクタ(ソケット)

 
ADOAA030VAS0005E03

電気接続


ケーブル: 5 m, 塩化ビニール (PVC), 黄色, Ø 5 mm, 3 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.16 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x 1/2", L型, コーディング: C, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 塩化ビニール (PVC), 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コ
ンタクト: 金メッキ



接続

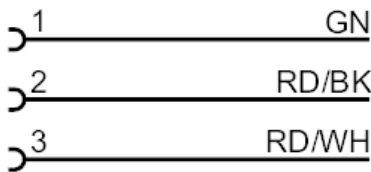

GN = 芯線色 : 緑
RD/BK = 赤/黒
RD/WH = 赤/白