


E10852



コネクタ(ソケット)
ADOGA040VAS0005E04

廃止品 - 参考資料

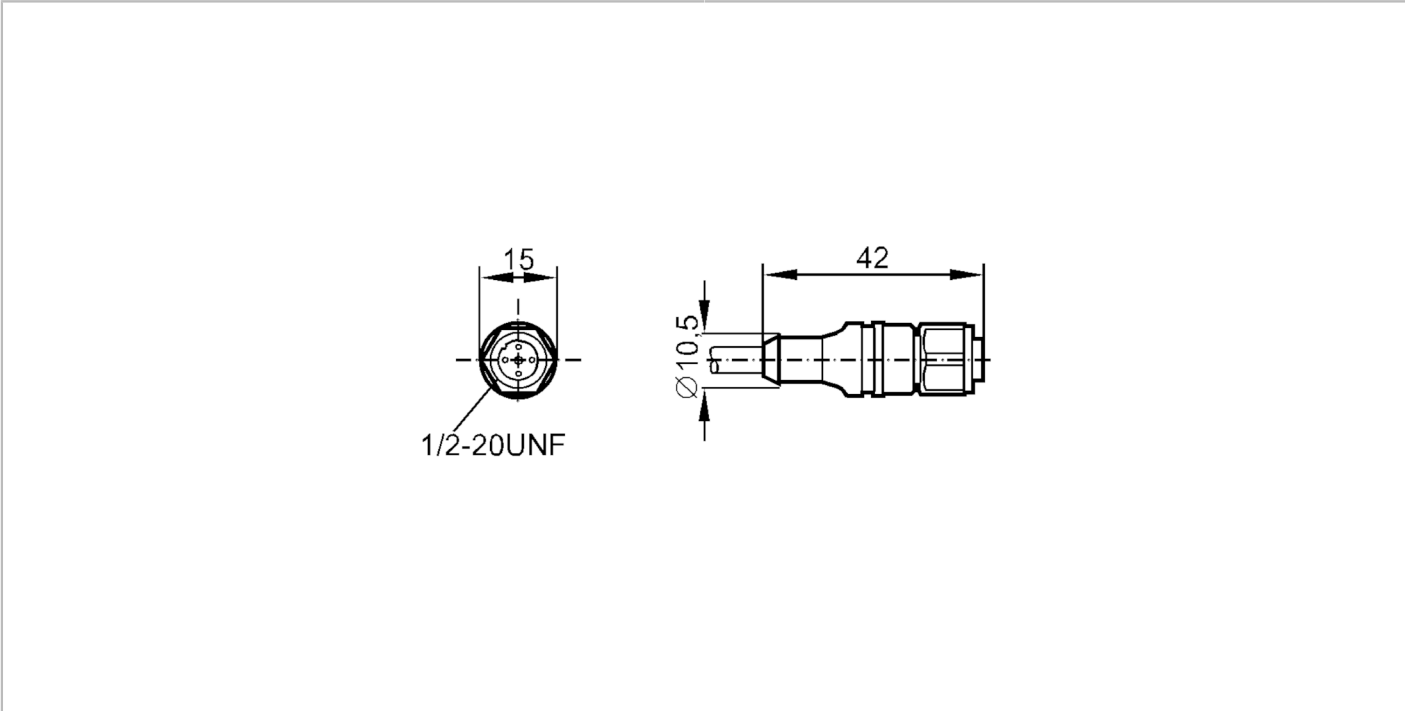

アプリケーション		
特長		シリコンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー		有
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 250
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~70
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	15 x 15 x 42
材質		塩化ビニール (PVC)
外装材質		塩化ビニール (PVC)
ロックリング材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L)
備考		
梱包数		1 個

E10852



コネクタ(ソケット)


ADOGA040VAS0005E04

電気接続

ケーブル: 5 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 5 mm, 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x 1/2", ストレート, コーディング: C, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 塩化ビニール (PVC), 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ

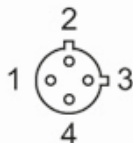

接続



BK = 黒
BN = 茶
BU = 青
WH = 白

芯線色:

黒
茶
青
白