


E10859



コネクタ(ソケット)

ADOGF040MSS0002A04

廃止品 - 参考資料

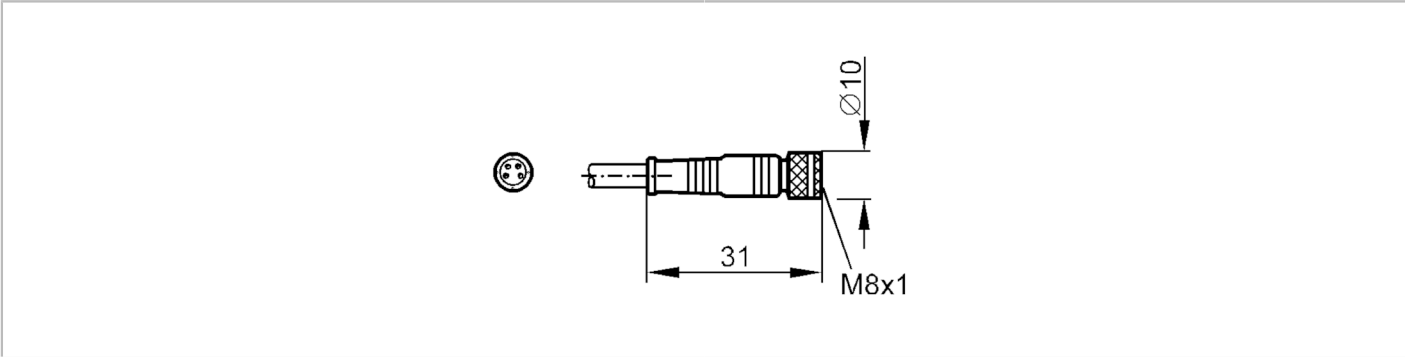

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC < 60 / DC < 75
保護クラス		III

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 67, (コネクタが接続されている場合)

機械的仕様

材質	TPU
外装材質	TPU
ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ

備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

ケーブル: 2 m, PUR / PVC, オレンジ色, Ø 5 mm, 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ




E10859



コネクタ(ソケット)
ADOGF040MSS0002A04

接続

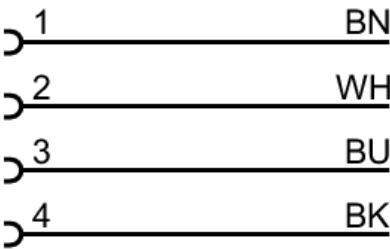

	芯線色：
BK =	黒
BN =	茶
BU =	青
WH =	白