


E10862



コネクタ(ソケット)

ADOAF040MSS0005E04

廃止品 - 参考資料

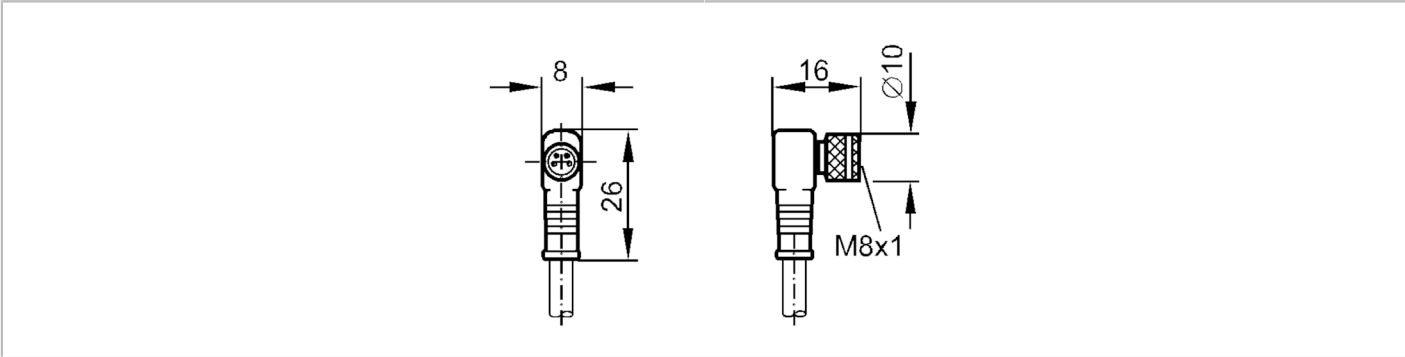

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC < 60 / DC < 75
保護クラス		III

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 67, (コネクタが接続されている場合)

機械的仕様

外形寸法	[mm]	16 x 8 x 26
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ

備考

梱包数		1 個
-----	--	-----

電気接続

ケーブル: 5 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 5 mm, 4 x 0.25 mm²

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M8, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ




E10862



コネクタ(ソケット)
ADOAF040MSS0005E04

接続

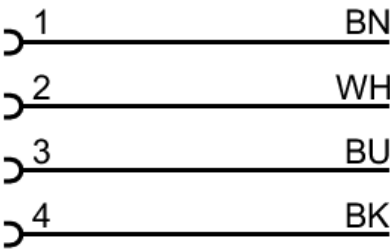

	芯線色：
BK =	黒
BN =	茶
BU =	青
WH =	白