

# E10863




コネクタ(ソケット)

ADOAF040MSS0002A04

廃止品 - 参考資料


代替品: E11199  
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

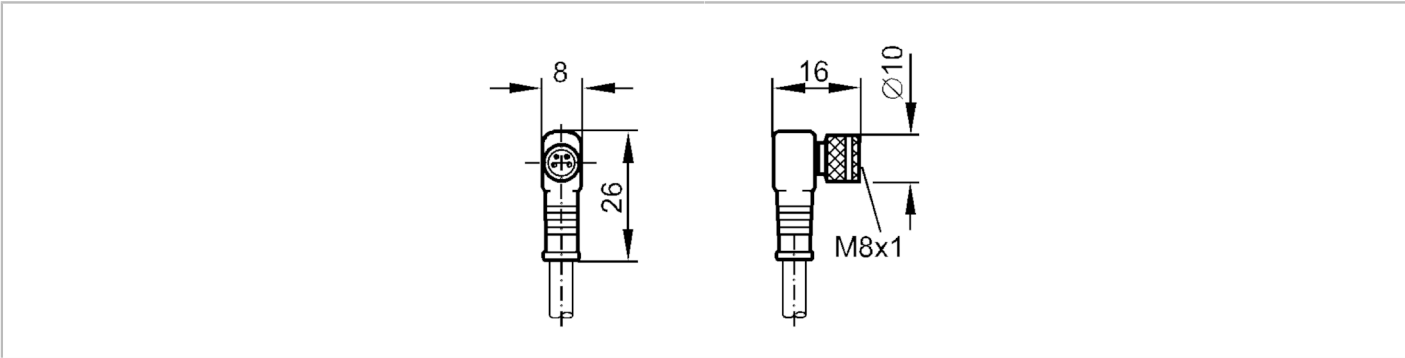

| 電氣的仕様    |      |                         |
|----------|------|-------------------------|
| 使用電源電圧範囲 | [V]  | AC < 60 / DC < 75       |
| 保護クラス    |      | III                     |
| 使用環境条件   |      |                         |
| 使用周囲温度   | [°C] | -25~90                  |
| 保護構造     |      | IP 67, (コネクタが接続されている場合) |
| 機械的仕様    |      |                         |
| 外形寸法     | [mm] | 16 x 8 x 26             |
| 材質       |      | TPU                     |
| 外装材質     |      | TPU                     |
| ロックリング材質 |      | 真鍮, ニッケルメッキ             |
| 備考       |      |                         |
| 梱包数      |      | 1 個                     |

電気接続  
ケーブル: 2 m, PUR / PVC, オレンジ色, Ø 5 mm, 4 x 0.25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0.1 mm )

電気接続 - ソケット  
コネクタ式: 1 x M8, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

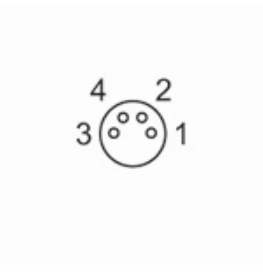


E10863



コネクタ(ソケット)  
ADOAF040MSS0002A04

接続

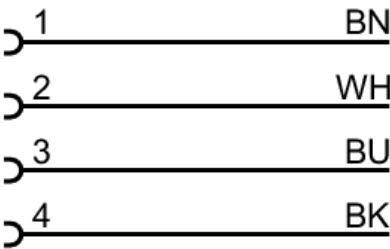

|      |      |
|------|------|
|      | 芯線色： |
| BK = | 黒    |
| BN = | 茶    |
| BU = | 青    |
| WH = | 白    |