


E10868



コネクタ(ソケット)

ADOGH030MSS0005E03

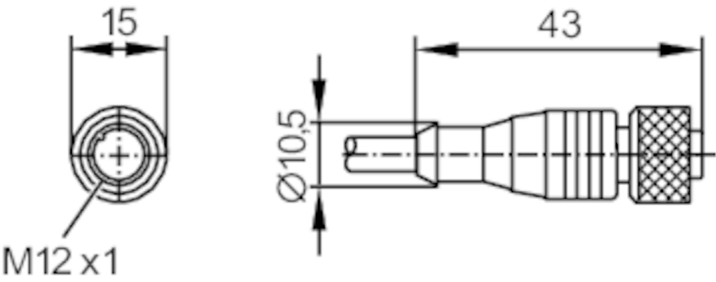

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 250 / DC < 300
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	198.3
外形寸法	[mm]	15 x 15 x 43
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E10868



コネクタ(ソケット)

ADOGH030MSS0005E03

電気接続


ケーブル: 5 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 5 mm, 3 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.16 mm) / AWG 22

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: C, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.5 Nm



接続

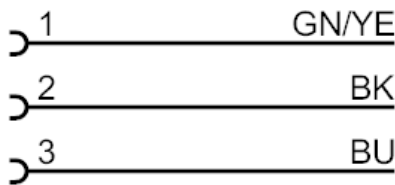

BK = 黒
BU = 青
GN/YE = 緑 / 黄

芯線色 :