

E10869




コネクタ(ソケット)

ADOAH043MSS0002H04

廃止品 - 参考資料

代替品: EVC007

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

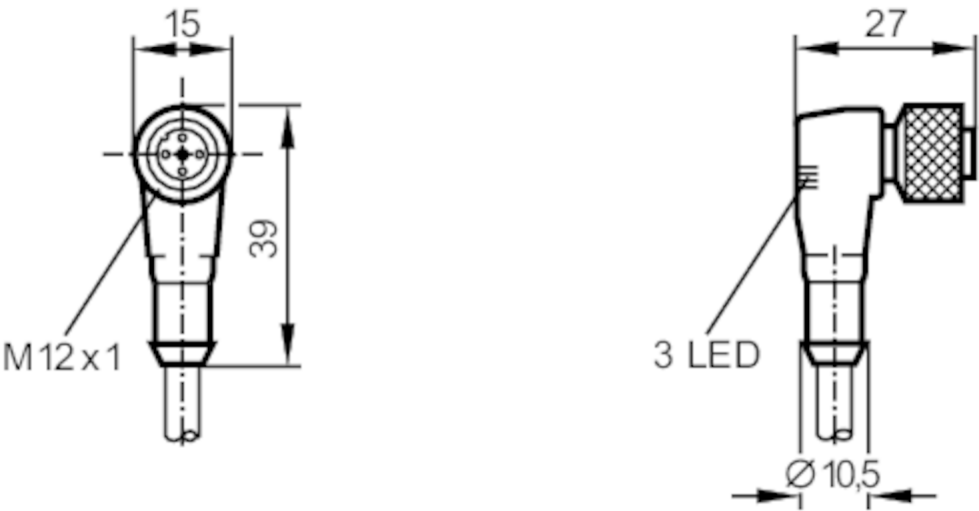

アプリケーション

特長	ハロゲンフリー
----	---------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
----------	-----	----------

出力

電気仕様	PNP
------	-----

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～90
--------	------	--------

保護構造	IP 67
------	-------

機械的仕様

外形寸法	[mm]	27 x 15 x 39
------	------	--------------

材質	TPU
----	-----

外装材質	TPU
------	-----

ロックリング材質	真鍮, セーフコート
----------	------------

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	2 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑

備考

梱包数	1 個
-----	-----

E10869



コネクタ(ソケット)

ADOAH043MSS0002H04

電気接続


ケーブル: 2 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, 放射線加工, 4 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.15 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, セーフコート



接続

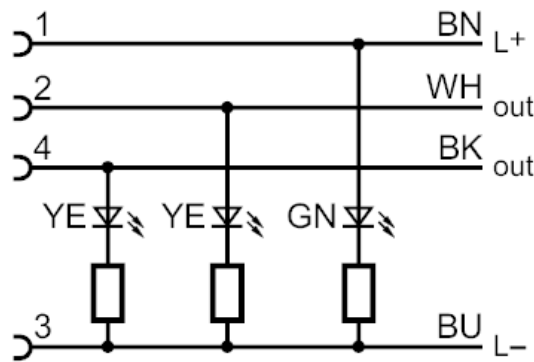

BK = 黒
BN = 茶
BU = 青
WH = 白

芯線色 :