

E10885




スプリッタボックス

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

廃止品 - 参考資料

代替品: E11728

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

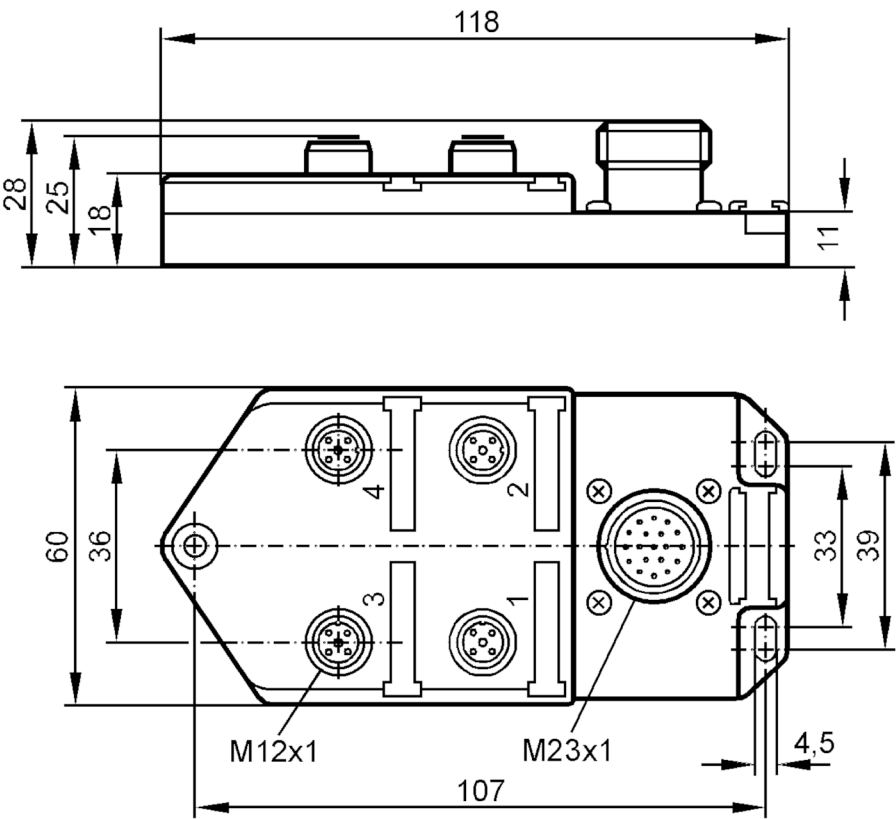

アプリケーション

特長

シリコンフリー、金メッキ接点

シリコンフリー

有

電気的仕様

使用電源電圧範囲

[V]

DC 10～55

最大開閉電流容量 (各ポート毎)

[A]

4

最大負荷電流 (合計)

[A]

12

使用環境条件

使用周囲温度

[°C]

-15～90

保護構造

IP 67

機械的仕様

外形寸法

[mm]

28 x 60 x 118

スプリッタボックスポート点数

4

接続

M12

備考

梱包数

1 個

E10885




スプリッタボックス

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS


電気接続 - スロット

コネクタ式: 4 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm

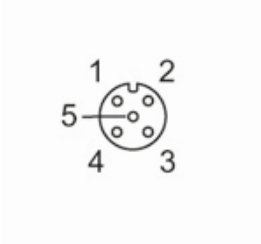

電気接続 - 接続

コネクタ式: 1 x M23, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm

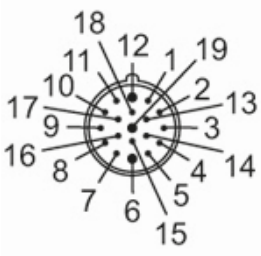

接続

+	19	1 (1...4)
-	6	3 (1...4)
⏏	12	5 (1...4)
	15	4 (1)
	7	2 (1)
	5	4 (2)
	4	2 (2)
	16	4 (3)
	8	2 (3)
	3	4 (4)
	14	2 (4)