




コネクタ(ソケット)

ADOAF030ZDS0002A03

廃止品 - 参考資料

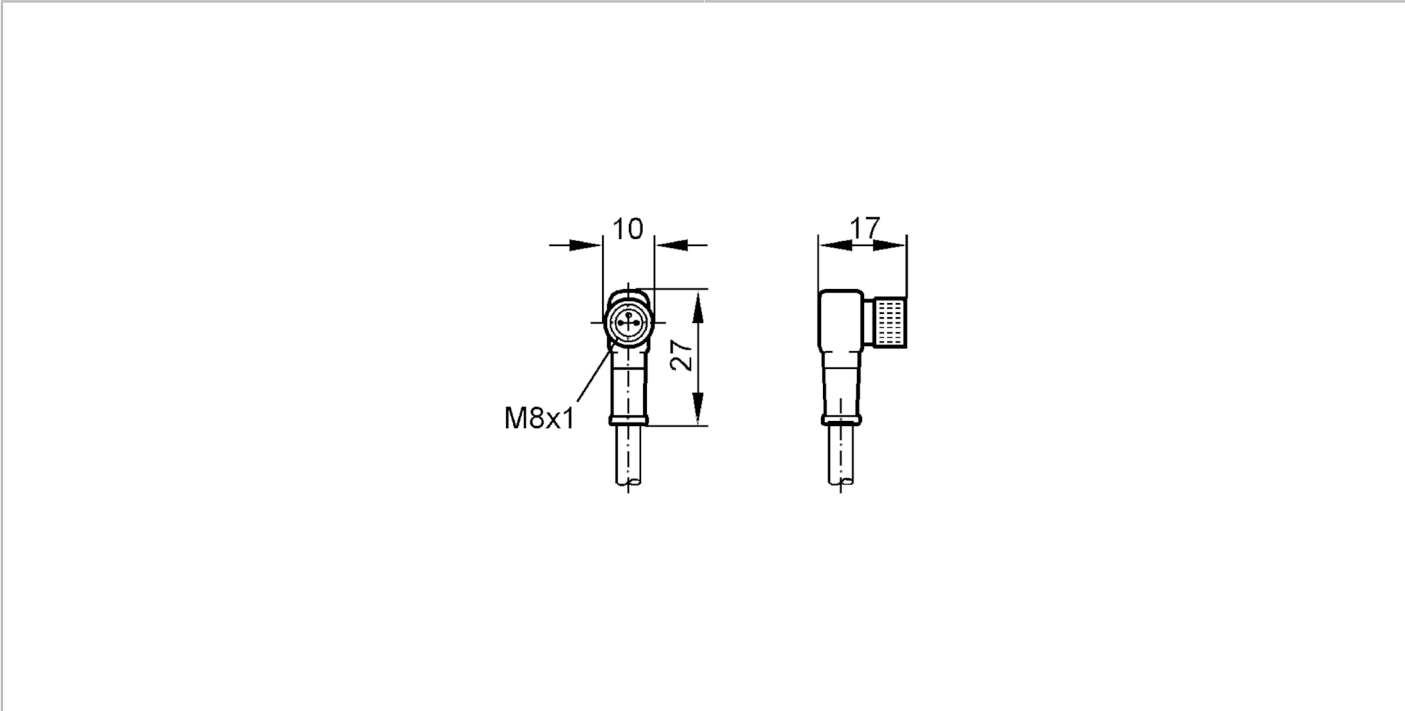

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 60
保護クラス		III


使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 68

機械的仕様		
外形寸法	[mm]	17 x 10 x 27
材質		PUR
外装材質		PUR
ロックリング材質		亜鉛ダイキャスト

備考		
梱包数		1 個

電氣接続		
ケーブル: 2 m, PUR / PVC, 黒, Ø 4.5 mm, 3 x 0.25 mm ² (128 x Ø 0.05 mm)		

電氣接続 - ソケット		
コネクタ式: 1 x M8, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 亜鉛ダイキャスト		

 


E10889



コネクタ(ソケット)
ADOAF030ZDS0002A03

接続

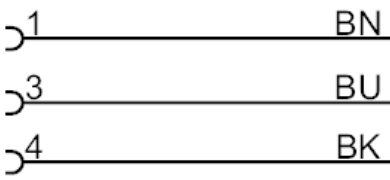

BN =	芯線色：
BK =	茶
BU =	黒
	青