


E10895



コネクタ(ソケット)

ADOGK120MSS0005A

廃止品 - 参考資料

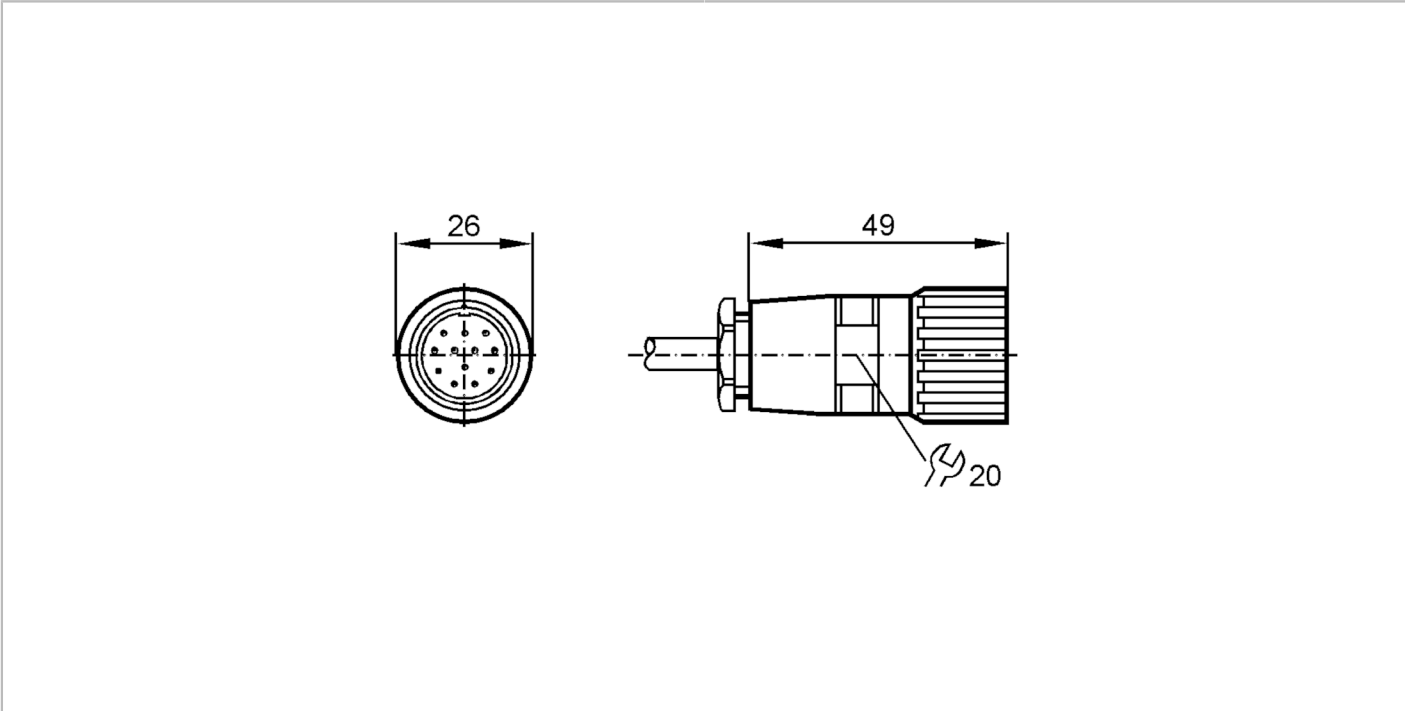

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
----------	-----	----------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～90
--------	------	--------

保護構造		IP 65
------	--	-------

機械的仕様

外形寸法	[mm]	26 x 26 x 49
------	------	--------------

材質		真鍮 ニッケルメッキ
----	--	------------

外装材質		真鍮, ニッケルメッキ
------	--	-------------

ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
----------	--	-------------

備考


梱包数		1 個
-----	--	-----

電氣接続

ケーブル	5 m, PUR, 12 x 1.0 mm ² (128 x Ø 0.1 mm)
------	--

電氣接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M23, ストレート, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 真鍮, ニッケルメッキ, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

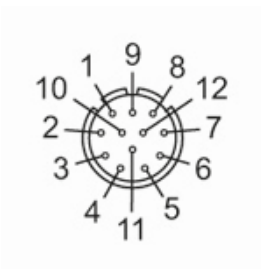

E10895



コネクタ(ソケット)
ADOGK120MSS0005A

接続

1	BK 1
2	BK 2
3	BK 3
4	BK 4
5	BK 5
6	BK 6
7	BK 7
8	BK 8
9	BK 9
10	BK 10
11	BK 11
12	GN/YE

