


E10898



コネクタ(ソケット)

ADOAK120MSS0010A

廃止品 - 参考資料

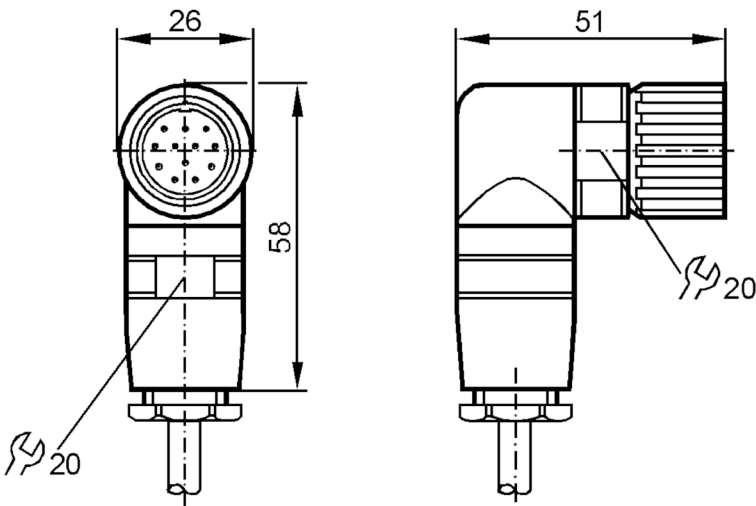

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V] DC 10～30

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -25～90

保護構造 IP 65

機械的仕様

外形寸法 [mm] 51 x 26 x 58

材質 真鍮 ニッケルメッキ

外装材質 真鍮, ニッケルメッキ

ロッキング材質 真鍮, ニッケルメッキ

備考


梱包数 1 個

電気接続

ケーブル: 10 m, PUR, 12 x 1.0 mm² (128 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M23, L型, コネクタ外装材質、コネクタ外装: 真鍮, ニッケルメッキ, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

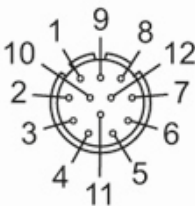

E10898



コネクタ(ソケット)

ADOAK120MSS0010A

接続

1	BK 1
2	BK 2
3	BK 3
4	BK 4
5	BK 5
6	BK 6
7	BK 7
8	BK 8
9	BK 9
10	BK 10
11	BK 11
12	GN/YE