

E10909




コネクタ(ソケット)

ADOAH040SCS0002I04

廃止品 - 参考資料

代替品: EVW004
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

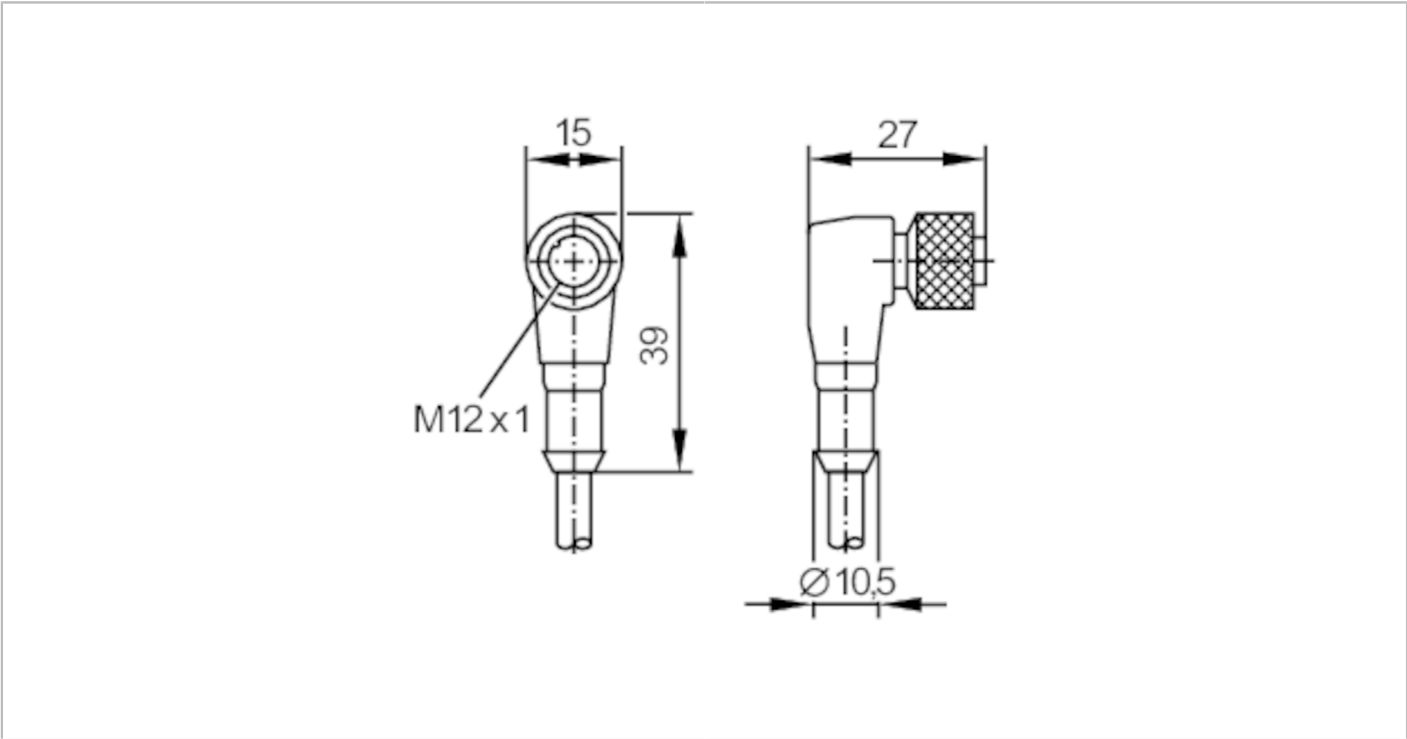

アプリケーション		
特長		シリコンフリー、ハロゲンフリー、金メッキ接点
シリコンフリー		有
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 250 / DC < 300
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 68
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	27 x 15 x 39
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, セーフコート
備考		
梱包数		1 個

E10909



コネクタ(ソケット)

 
ADOAH040SCS0002I04

電気接続


ケーブル: 2 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.8 mm, 放射線加工, 4 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.15 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, セーフコート, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm



接続

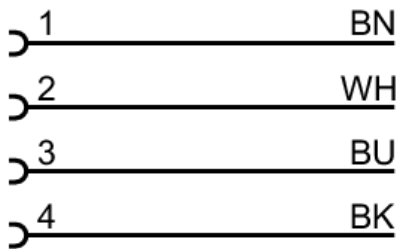

芯線色 :
BK = 黒
BN = 茶
BU = 青
WH = 白