

E10911




コネクタ(ソケット)

ADOAH040SCS0010I04

廃止品 - 参考資料

代替品: EVW006

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

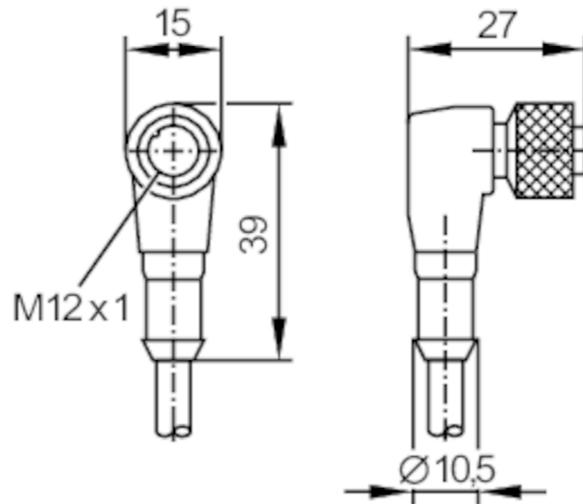

アプリケーション

特長 シリコンフリー、ハロゲンフリー、金メッキ接点

シリコンフリー 有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V] AC < 250 / DC < 300

最大負荷電流 (合計) [A] 4

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -25~90

保護構造 IP 68

機械的仕様

外形寸法 [mm] 27 x 15 x 39

材質 TPU

外装材質 TPU

ロックリング材質 真鍮, セーフコート

備考

梱包数 1 個

E10911



コネクタ(ソケット)

ADOAH040SCS0010I04

電気接続


ケーブル: 10 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.8 mm, 放射線加工, 4 x 0.34 mm²

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, セーフコート, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm



接続

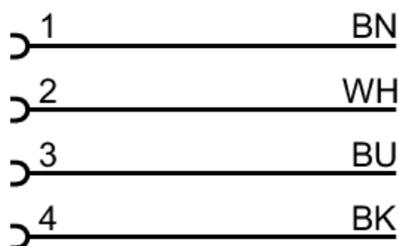

芯線色:
BK = 黒
BN = 茶
BU = 青
WH = 白