

E10912




コネクタ(ソケット)

ADOAH043SCS0002I04

廃止品 - 参考資料

代替品: EVW007
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

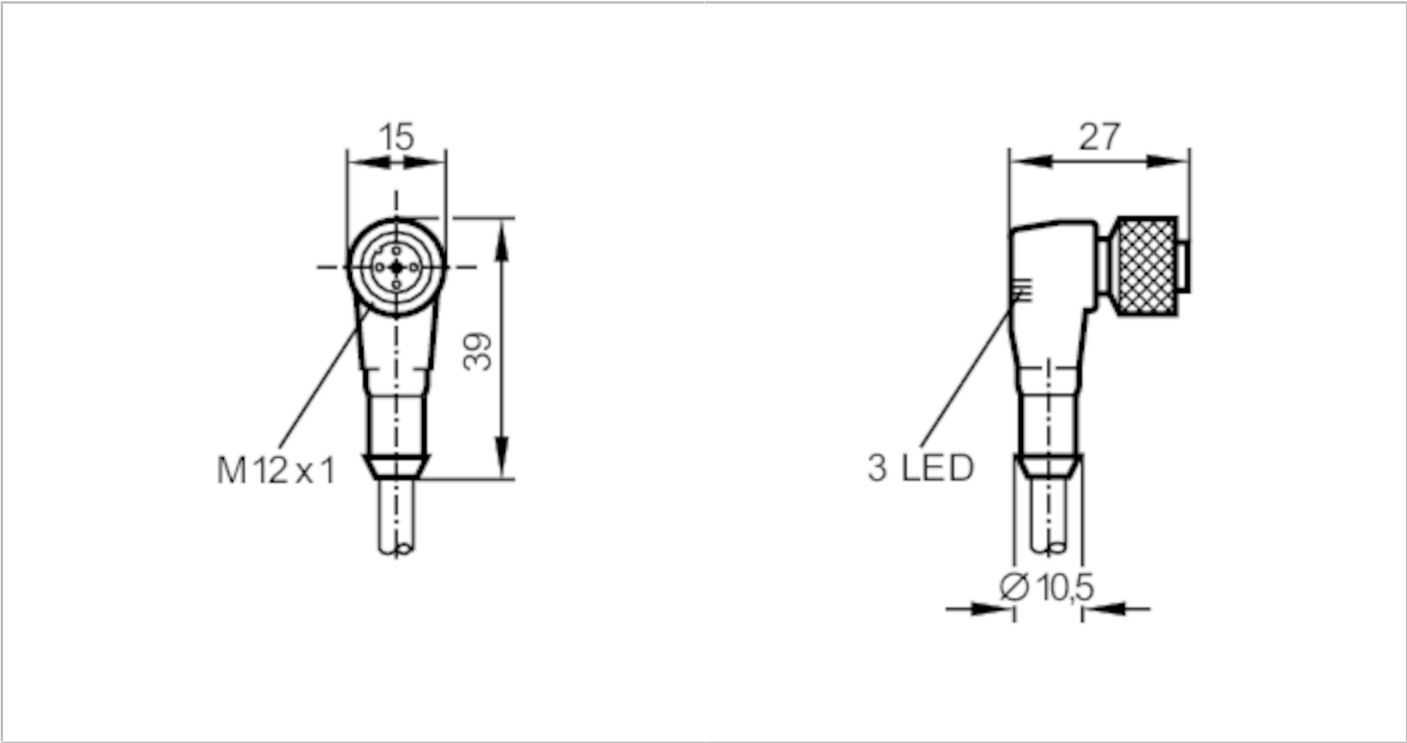

アプリケーション		
特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点	
シリコンフリー	有	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
出力		
電気仕様	PNP	
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造	IP 68	
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	27 x 15 x 39
材質	TPU 透明	
外装材質	TPU, 透明	
ロックリング材質	真鍮, セーフコート	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	2 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑

E10912



コネクタ(ソケット)

ADOAH043SCS0002I04

備考

梱包数

1 個

電気接続


ケーブル: 2 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.8 mm, 放射線加工, 4 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.15 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 透明, 締結部: 真鍮, セーフコート, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm



接続

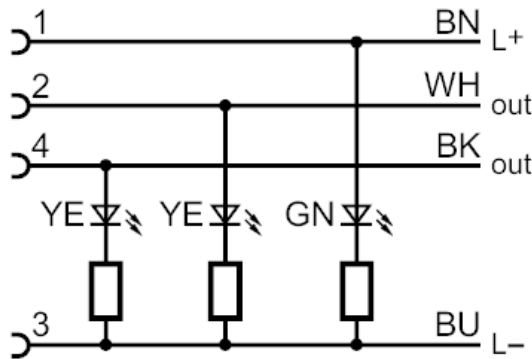

BK = 黒
BN = 茶
BU = 青
WH = 白

芯線色:

黒
茶
青
白