


# E10922

スプリッタボックス

ZDO8F039MSS0010A10



廃止品 - 参考資料

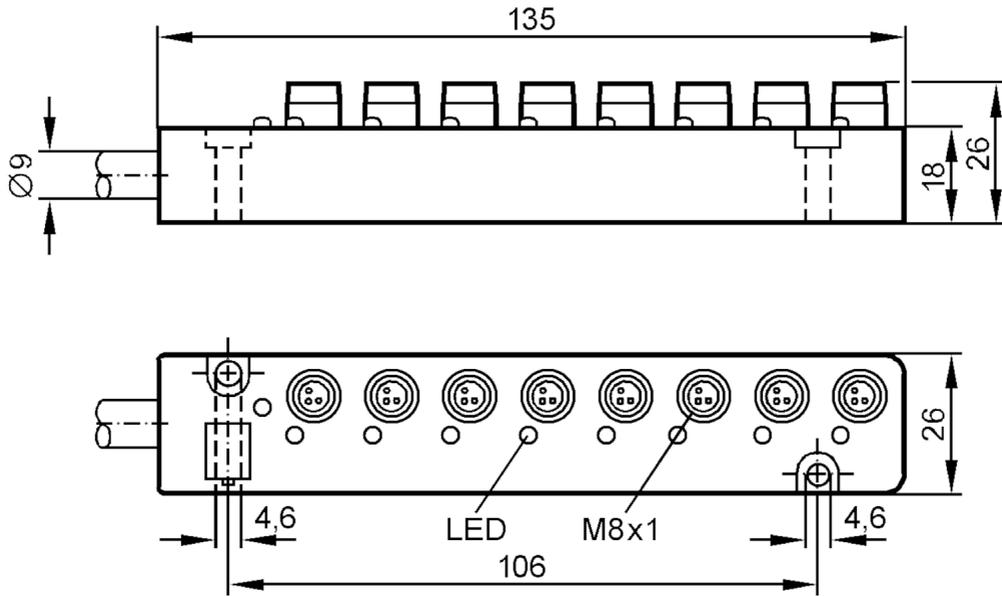

## アプリケーション

特長

シリコンフリー、ハロゲンフリー、金メッキ接点

シリコンフリー

有

## 電氣的仕様

使用電源電圧範囲

[V]

DC 10~30

保護クラス

III

最大開閉電流容量 (各ポート毎)

[A]

2

最大負荷電流 (合計)

[A]

4

## 使用環境条件

使用周囲温度

[°C]

-15~90

保護構造

IP 67

## 機械的仕様

材質

TPU

外装材質

TPU

スプリッタボックスポート点数

8

## ディスプレイ / パーツ

表示

スイッチング状態

8 x LED, 黄色

動作

1 x LED, 緑

## 備考

梱包数

1 個

# E10922



スプリッタボックス

 
ZDO8F039MSS0010A10

## 電気接続

ケーブル: 10 m, PUR / PVC, ハロゲンフリー, 黒,  $\varnothing 9 \text{ mm}$ ,  $8 \times 0.34 \text{ mm}^2 + 2 \times 0.5 \text{ mm}^2$

## 電気接続 - スロット

コネクタ式:  $8 \times \text{M8}$ , コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm




# E10922



スプリッタボックス

ZDO8F039MSS0010A10

## 接続

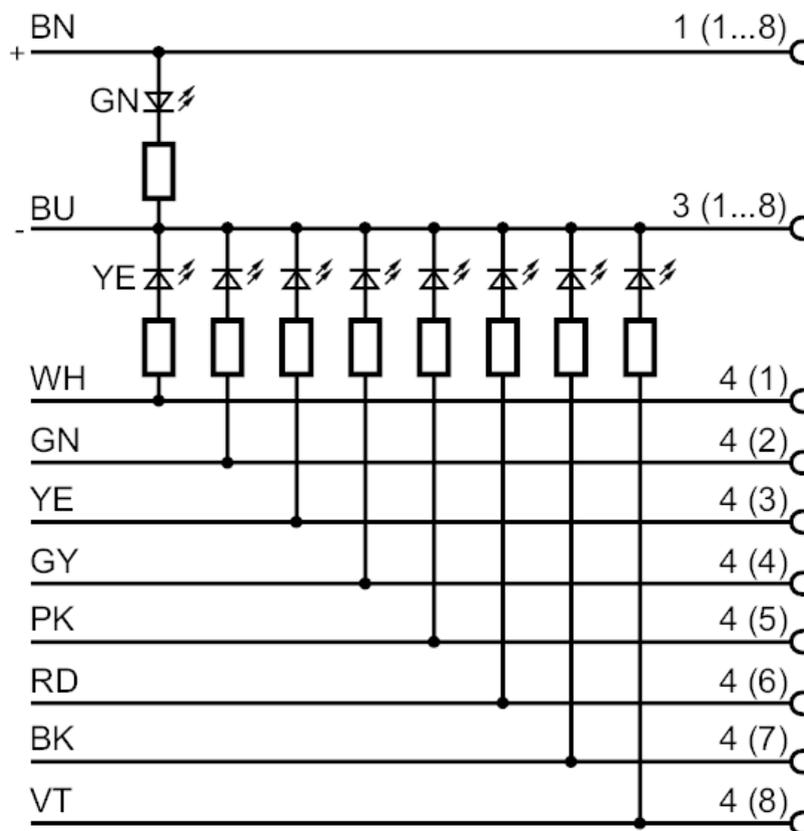

|      |      |
|------|------|
|      | 芯線色： |
| BK = | 黒    |
| BN = | 黒茶   |
| BU = | 青    |
| GN = | 緑    |
| GY = | 灰    |
| PK = | 桃    |
| RD = | 赤    |
| VT = | 紫    |
| WH = | 白    |
| YE = | 黄色   |