

E10923




中間ケーブル

VDOAF030MSS00,3H03STGF030MSS

廃止品 - 参考資料

代替品: E11324
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

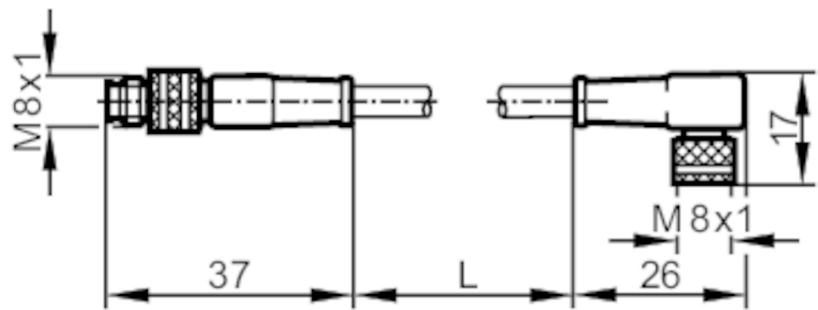

アプリケーション	
特長	ハロゲンフリー
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲 [M]	DC 10～30
保護クラス	III
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-25～90
保護構造	IP 67
機械的仕様	
材質	TPU
外装材質	TPU
ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ
備考	
梱包数	1 個

中間ケーブル

VDOAF030MSS00,3H03STGF030MSS

電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



電気接続

ケーブル: 0.3 m, TPU, ハロゲンフリー, 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接続

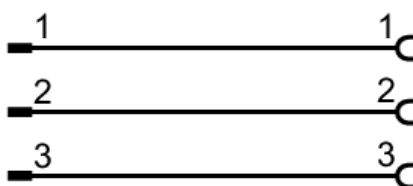

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M8, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

