


E10928




中間ケーブル
VDOGF030MSS00,6H03STGF030MSS

廃止品 - 参考資料

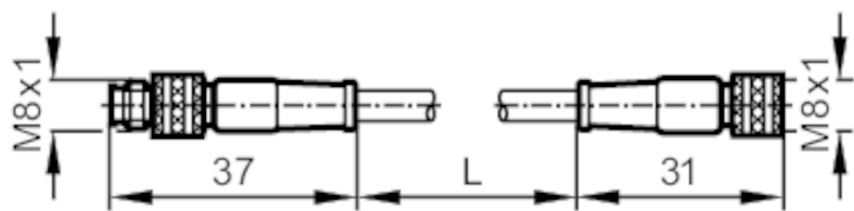

アプリケーション	
特長	ハロゲンフリー
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲	[V] DC 10～55
保護クラス	III
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -25～90
保護構造	IP 67
機械的仕様	
材質	TPU
外装材質	TPU
ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ
備考	
梱包数	1 個
電気接続 - プラグ	

 コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



E10928




中間ケーブル

VDOGF030MSS00,6H03STGF030MSS

電気接続

ケーブル: 0.6 m, ハロゲンフリー, 3 x 0.34 mm²

接続

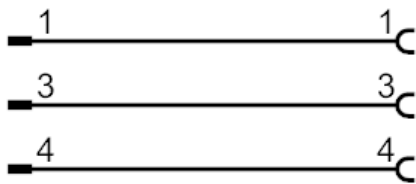

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

