

E10931




中間ケーブル

VDOAF032MSS00,6H03STGF030MSS

廢止品 - 參考資料

代替品: E11330

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

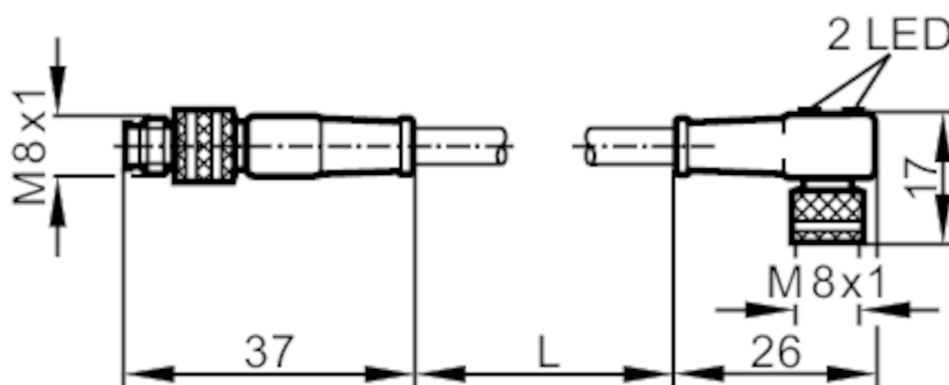

アプリケーション

特長	ハロゲンフリー
----	---------

電気の仕様

使用電源電圧範囲	[M]	DC 10~30
----------	-----	----------

保護クラス	III
-------	-----

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~90
--------	------	--------

保護構造	IP 67
------	-------

機械的仕様

材質	TPU
----	-----

外裝材質	TPU
------	-----

ロッキング材質 真鍮、ニッケルメッキ

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
----	----------	-------------

動作	1 x LED, 緑
----	------------

備考

梱包数	1 個
-----	-----

E10931



中間ケーブル

VDOAF032MSS00,6H03STGF030MSS

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



電気接続

ケーブル: 0.6 m, TPU, ハロゲンフリー, 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M8, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

