


E10933



中間ケーブル

VDOAF032MSS0002H03STGF030MSS

廃止品 - 参考資料

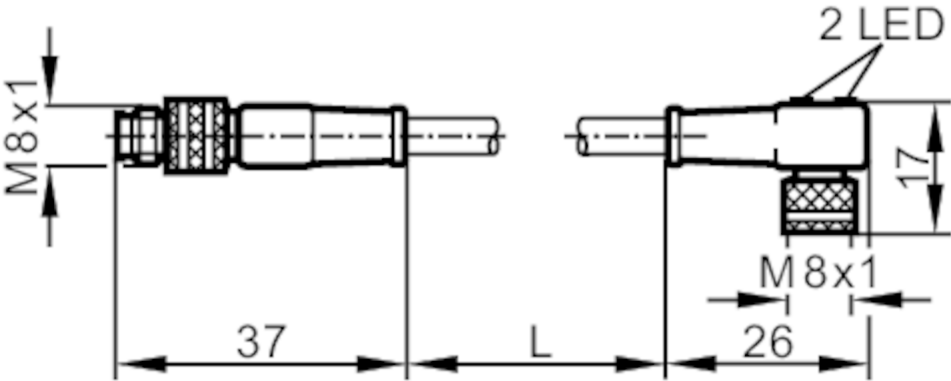

アプリケーション		
特長		ハロゲンフリー
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
保護クラス		III
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
備考		
梱包数		1 個

E10933



中間ケーブル

VDOAF032MSS0002H03STGF030MSS

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



電気接続

ケーブル: 2 m, ハロゲンフリー, 3 x 0.34 mm²

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M8, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

