


# E10935



中間ケーブル

VDOGH040MSS0001H03STGF030MSS

廃止品 - 参考資料

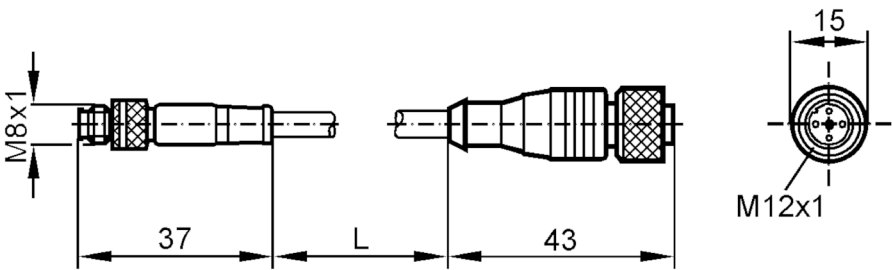

アプリケーション

|    |         |
|----|---------|
| 特長 | ハロゲンフリー |
|----|---------|

電氣的仕様

|          |     |          |
|----------|-----|----------|
| 使用電源電圧範囲 | [V] | DC 10～30 |
| 保護クラス    |     | III      |

使用環境条件

|        |      |        |
|--------|------|--------|
| 使用周囲温度 | [°C] | -25～90 |
| 保護構造   |      | IP 67  |

機械的仕様

|          |             |
|----------|-------------|
| 材質       | TPU         |
| 外装材質     | TPU         |
| ロックリング材質 | 真鍮, ニッケルメッキ |

備考

|     |     |
|-----|-----|
| 梱包数 | 1 個 |
|-----|-----|

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



# E10935



## 中間ケーブル

VDOGH040MSS0001H03STGF030MSS

### 電気接続

ケーブル: 1 m, ハロゲンフリー, 3 x 0.34 mm<sup>2</sup>

### 接続



### 電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

