


E10944



コネクタ(ソケット)

ADOGF030VAS0010A03

廃止品 - 参考資料

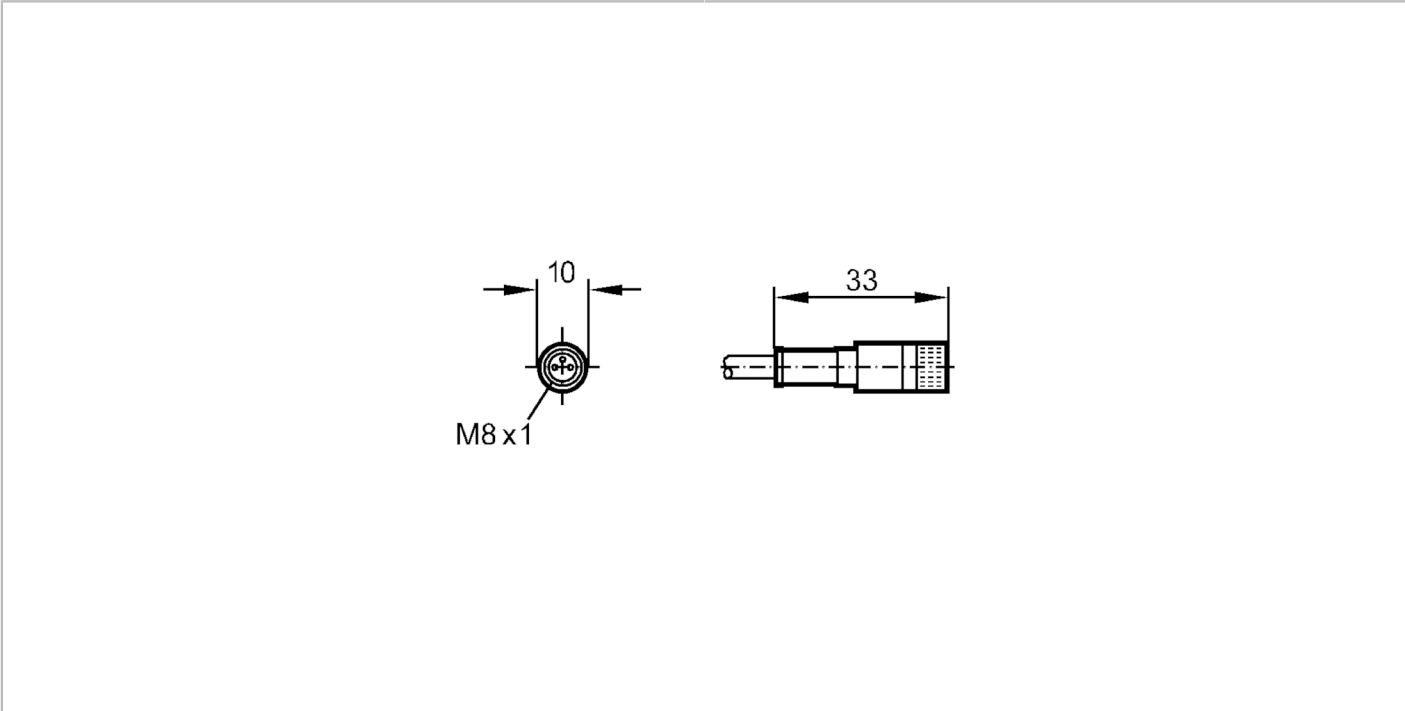

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 60
保護クラス		III


使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 67

機械的仕様		
外形寸法	[mm]	10 x 10 x 33
材質		PUR
外装材質		PUR
ロックリング材質		ステンレス 1.4305 (SUS303)

備考		
梱包数		1 個

電気接続		
ケーブル: 10 m, PUR / PVC, 黒, Ø 4.5 mm, 3 x 0.25 mm² (128 x Ø 0.05 mm)		

電気接続 - ソケット		
コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: ステンレス 1.4305 (SUS303)		

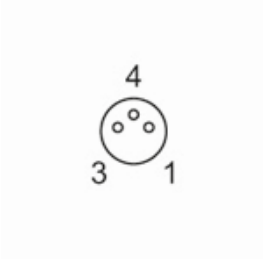

E10944



コネクタ(ソケット)
ADOGF030VAS0010A03

接続



BK =	芯線色：
BN =	黒
BU =	茶
	青