


E10949



コネクタ(ソケット)

ADOAK190MSS0010B19

廃止品 - 参考資料

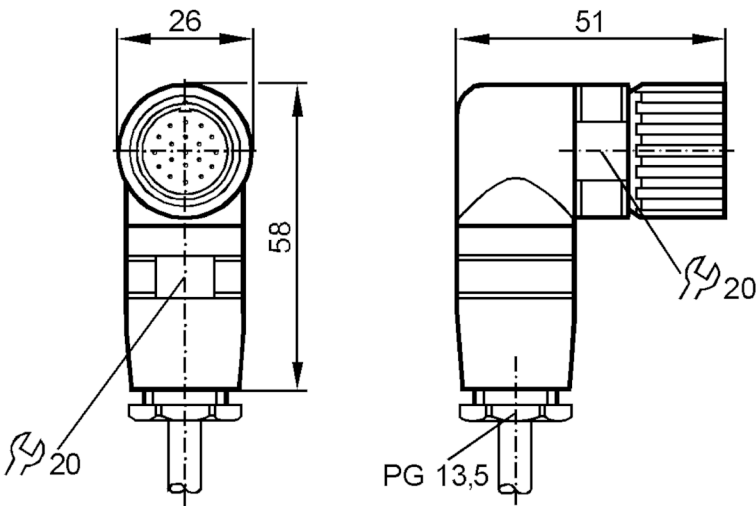

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V] DC 10～30

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -25～90

保護構造 IP 65

機械的仕様

外形寸法 [mm] 51 x 26 x 58

材質 真鍮 ニッケルメッキ

外装材質 真鍮, ニッケルメッキ

ロッキング材質 真鍮, ニッケルメッキ

備考


梱包数 1 個

電気接続

ケーブル: 10 m, PUR, 黒, Ø 11 mm, 16 x 0.5 mm² (64 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm² (128 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M23, コネクタ外装材質、コネクタ外装: 真鍮, ニッケルメッキ, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

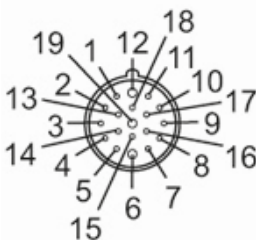

E10949



コネクタ(ソケット)

ADOAK190MSS0010B19

接続

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	芯線色：
BK =	黒
BN =	茶
BU =	青
GN =	緑
GY =	灰
PK =	桃
RD =	赤
VT =	紫
WH =	白
YE =	黄色