

E10950




中間ケーブル

VDOGH040MSS0001H04STGH040MSS

廢止品 - 參考資料

代替品: EVC012

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

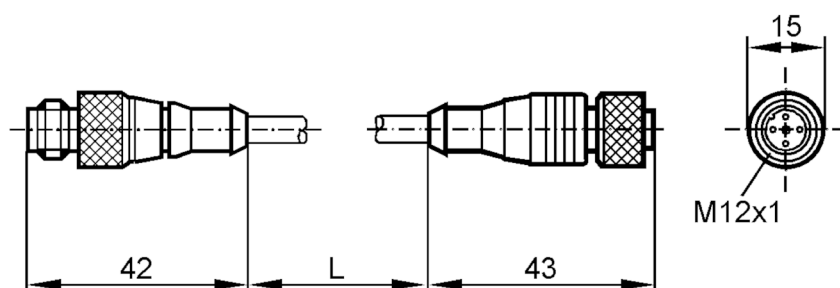

アプリケーション

特長

ハロゲンフリー

電気の仕様

使用電源電圧範囲

[M]

 $AC < 250 / DC < 300$

使用環境条件

使用周囲温度

 $[^{\circ}\text{C}]$

-25~90

保護構造

IP 67

機械的仕様

外形寸法

[mm]

15 x 15 x 42

材質

TPU

外装材質

TPU

ロッキング材質

真鍮, ニッケルメッキ

備考

捆包数

1 個

E10950

 


中間ケーブル

VDOGH040MSS0001H04STGH040MSS

電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



電気接続

ケーブル: 1 m, PUR, ハロゲンフリー, 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接続

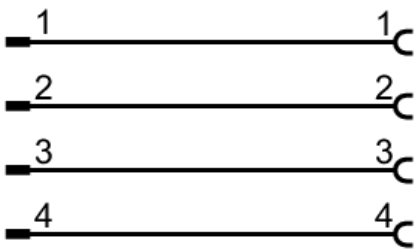

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

