


E10954



コネクタ(ソケット)
ADOGH050VAS0005E05

廃止品 - 参考資料

代替品: EVT010
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

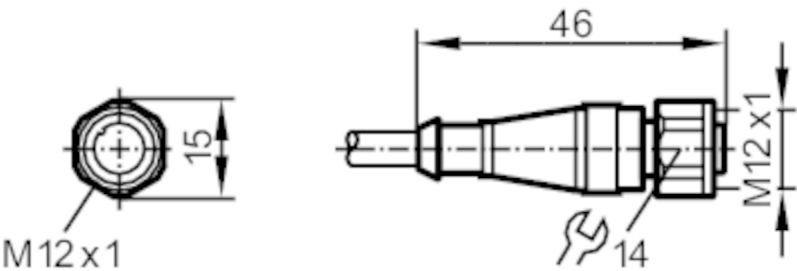

アプリケーション		
特長		シリコンフリー、金メッキ接点
シリコンフリー		有
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 30 / DC < 36
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～100
保護構造		IP 68
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	15 x 15 x 46
材質		塩化ビニール (PVC)
外装材質		塩化ビニール (PVC)
ロックリング材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L)
備考		
梱包数		1 個

E10954



コネクタ(ソケット)

ADOGH050VAS0005E05

電気接続

ケーブル: 5 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 5.6 mm, 5 x 0.25 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 塩化ビニール (PVC), 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm



接続

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	芯線色:
BK =	黒
BN =	茶
BU =	青
GY =	灰
WH =	白