


E10966



コネクタ(ソケット)
ADOGH050MSS0002H05

廃止品 - 参考資料

代替品: EVC070
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

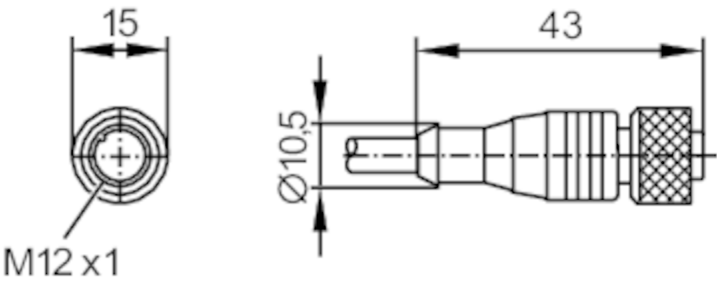

アプリケーション		
特長		シリコンフリー、ハロゲンフリー、金メッキ接点
シリコンフリー		有
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 30 / DC < 36
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 68
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	15 x 15 x 43
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E10966



コネクタ(ソケット)


ADOGH050MSS0002H05

電気接続

ケーブル: 2 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 5.5 mm, 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm

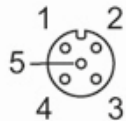

接続

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	芯線色:
BK =	黒
BN =	茶
BU =	青
GY =	灰
WH =	白